

Skyddslangar

Reiku
Anamet



MILTRONIC

A Lapp Group Company

Reiku guide

Tabellen visar endast ett urval av de vanligaste slangarna och förskruvningarna. För mer

Skyddsslang				Tillbehör			Förskruvningar
	Beskrivning	Skyddsslang Lätt	Skyddsslang Normal		Slanghållare***	Flänsanslutning	
	Benämning	PAREB	PARNB	PARAB		PAFOB	
	Egenskap	Flexibel	Flexibel	Högflexibel	Med integrerat lock		
	Anv. område	Maskiner m m	För maskiner, fordon m m	För automation och robotar			
	Material	PA6 modifierad	PA6 modifierad	PA12 modifierad	PA6,6	PA6	
	Temp. område	-40 till +120°C	-40 till +105°C	-50 till +85°C			
Skyddsslang							Metrisk gänga
	NW					IP54*	
	07	83145102	83145023	-	55506905	-	
	10	83145103	83145024	83145416	55506915	-	
	12	83145104	83145025	83145417	55506925	-	
	17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341	
	23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342	
	29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343	
	36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344	
	48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345	
	07	83145102	83145023	-	55506905	-	PG-gänga
	10	83145103	83145024	83145416	55506915	-	
	12	83145104	83145025	83145417	55506925	-	
	17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341	
	23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342	
	29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343	
	36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344	
	48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345	

* Avser rörlig förläggning, för fast blir det IP66. ** Annan gänga finns, se huvudkatalogen. *** Variant utan lock finns också.

Exempel på fler Reikuprodukter NW 07 till 48



Slangar


PARVB – förstärkt PA6 slang
TPRIB – värmebeständig TPR slang
PURRB – superflexibel PUR robotslang
BIORRB – superflexibel och "grön" robotslang med flera ...



Slangförskruvningar med metallgänga



Förgreningsstycken

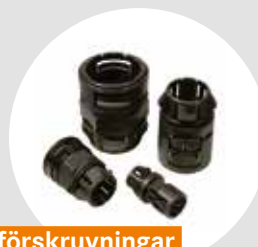

Slangförskruvningar med snäppanslutning



Givarhållare

information om andra typer och kombinationer, se Miltronics huvudkatalog eller www.miltronic.se.

									
	Rak förskruvning	90° förskruvning	90° förskruvning	45° förskruvning	Rak förskruvning	Rak förskruvning	Låsmutter		
	PAGOB/VPGRB	PAWOB	VPBRB	VPARB	PAIOB/VPIRB	PAGOB			
	Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med invändig plastgänga	Med plastgänga och dragavlastning			
	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	Polyamid, glasfiberförstärkt		
									
	IP54*	IP67	IP54*	IP67	IP67	IP54*	IP67	IP54*	
M12x1,5	83156196	-	83156510	-	-	-	-	83156580	53119100
M12x1,5	83156290	83156180	83156449	**	83156435	-	**	**	53119110
M16x1,5	83156292	83156184	83156420	**	83156436	-	83156561	83156582	53119120
M20x1,5	83156293	83156186	83156421	83156463	83156523	-	83156562	83156584	53119130
M25x1,5	83156294	83156188	83156422	83156445	83156437	-	83156563	83156585	53119140
M32x1,5	83156295	83156190	83156423	83156446	83156438	-	83156564	83156586	53119150
M40x1,5	83156296	83156192	83156502	83156447	83156439	-	83156565	83156587	53119160
M50x1,5	83156297	83156194	83156503	83156448	83156444	-	83156566	83156588	53119170
PG7	83155126	-	83155174	-	-	83155350	-	83155439	53019200
PG9	83155131	83156007	83155176	83156050	83156130	83155372	83156252	83155440	53019210
PG11	83155135	83156017	83155178	83156058	83156132	83155373	83156254	83155441	53019220
PG16	83155138	83156027	83155181	83156062	83156134	83155375	83156260	83155443	53019240
PG21	83155140	83156033	83155182	83156064	83156136	83155376	83156262	83155444	53019250
PG29	83155141	83156035	83155183	83156066	83156138	83155377	83156264	83155445	53019260
PG36	83155142	83156037	83155184	83156068	83156140	83155378	83156266	83155446	53019270
PG48	83155143	83156041	83155185	83156070	83156142	83155379	83156268	83155447	53019290

Reiku robotslangsystem NW 17 till 95



Anamet guide

				
Typ	EF	OR	HTDL	HFX
Beskrivning/ egenskap	Standard Flexibel	Extra oljebeständig Flexibel	UL/CSA Flexibel	Halogenfri Flexibel
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart
Anv. område				
Material	PVC + förz.stål	PVC + förz.stål	PVC + förz.stål	PUR + förz.stål
Temp område fast förlagd	-25 till +70°C	-15 till +100°C	-45 till +105°C	-45 till +105°C
Godkännanden				
5/16"	61744417	-	-	64400200
3/8"	61744400	61712840	61814190	64400210
1/2"	61744410	61712850	61814200	64400220
3/4"	61744413	61712860	61814210	64400230
1"	61744414	61712870	61814220	64400240
1.1/4"	61744412	61712880	61814230	64400250
1.1/2"	61744415	61712890	61814240	64400251
2	61744416	61712900	61814250	64400252

					
Slang dim	Gänga	Rak	90°	45°	Änd-/jordhylsa
Material		Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing	Förnicklad mässing
Kapslingsklass		IP67	IP67	IP67	
Godkännanden					
5/16"	M16x1,5	55503240	-	-	61792300
3/8"	M16x1,5	55503241	55503260	55503250	61792310
3/8"	M20x1,5	61228029	55503410	55503413	61792310
1/2"	M20x1,5	55503242	55503261	55503251	61792320
3/4"	M25x1,5	55503243	55503262	55503252	61792330
1"	M32x1,5	55503244	55503263	55503253	61792340
1.1/4"	M40x1,5	55503245	55503264	55503254	61792350
1.1/2"	M50x1,5	55503246	55503265	55503255	61792360
2	M63x1,5	55503247	55503266	55503256	61792370
5/16"	PG9	55503306	-	-	61792300
3/8"	PG11	55503309	55503327	55503318	61792310
3/8"	PG13,5	55503310	55503328	55503319	61792310
1/2"	PG16	55503270	55503329	55503320	61792320
3/4"	PG21	55503312	55503330	55503321	61792330
1"	PG29	55503313	55503331	55503322	61792340
1.1/4"	PG36	55503314	55503332	55503323	61792350
1.1/2"	PG42	55503315	55503333	55503324	61792360
2	PG48	55503316	55503334	55503325	61792370

Fler
produkter
från
Anamet

Anaconda ATEX

Slangförskruvningar för
explosiva miljöer



Hiprojacket

Värmskydd



Sealtite FG

Slang och förskruvningar
för livsmedelsindustrin



Multiflex

Rostfri och förzinkad
skyddsslang



Miltronic

En del av Lapp Group

Lapp Group

Miltronic är ett helägt dotterbolag till tyska Lapp Group och är koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Koncerntillhörigheten ger oss möjlighet att ta fram och erbjuda produkter för framtiden. Samarbeten och kunskapsutbyten med våra kunder ger den bästa grunden för att möta nya krav och utmaningar.

- Grundades 1957 av Oskar Lapp
- Huvudkontor i Stuttgart, Tyskland
- 40 säljbolag och 100 representanter över hela världen
- 18 egna produktionsenheter
- 3 200 anställda
- Stor FoU-verksamhet, egna laboratorier
- Utvecklar och tillverkar specialkabel enligt kundernas specifikationer
- Långtidstester, i laboratoriemiljö och i verklig driftmiljö
- Utvecklat klassiker som ÖLFLEX® och SKINTOP®
- Lagerhåller 40 000 standardartiklar.

Sverige

Danmark

Miltronics huvudkontor, lager- och logistikcenter ligger i Nyköping. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn.

Produktchefer



Ulf Andersson
Kablar
0155-777 74
ulf.andersson
@miltronic.se



Magnus Gustafsson
Produktingenjör kablar
0155-777 45
magnus.gustafsson
@miltronic.se



Jim Krath
Kontaktidon
och automation
0155-777 30
jim.krath
@miltronic.se



Johan Eriksson
Kapslingar, fotoceller
och givare
0155-777 71
johan.eriksson
@miltronic.se



Tomas Wallin
Släpkedjor, skyddsslang
och märksystem
0155-777 65
tomas.wallin
@miltronic.se



Jonas Karlsson
Förskruvningar,
kabelkanaler och LED
070-307 57 75
jonas.karlsson
@miltronic.se



Andreas Wiberg
Affärsansvarig
Miltronic Systems
072-708 77 38
andreas.wiberg
@miltronic.se

Innesäljare



David Samuelsson
Innesäljare
0155-777 66
david.samuelsson
@miltronic.se



David Jansson
Innesäljare
0155-777 16
david.jansson
@miltronic.se



Magnus Eriksson
Innesäljare
0155-777 08
magnus.eriksson
@miltronic.se



Kundservice



**Beställningar och frågor
om sortimentet**

0155-777 80

E-post order@miltronic.se
Leveransupplysningar 0155-777 81

Miltronic AB
Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155 777 00 · info@miltronic.se · www.miltronic.se



MILTRONIC

A Lapp Group Company