


Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Genomföringsfläns för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp. IP67, IP65 och IP54-utförande. Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet.

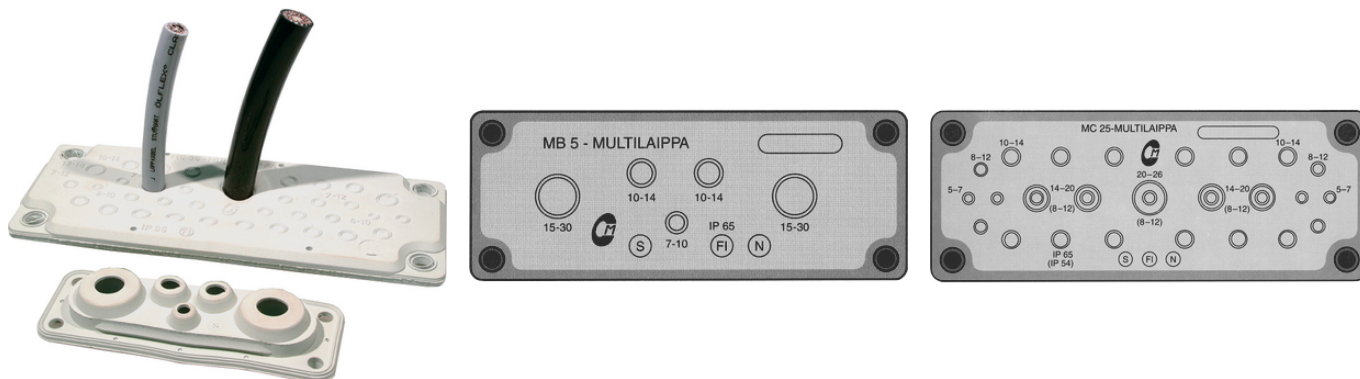

Oljeresistent

Fördelar

Multigate passar i standardflänsuttag FL 21 respektive FL 13
Enkel och snabb installation
Standardstorlekar
Finns i IP67, IP65 och IP54-utförande
Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet

Användningsområden

Apparatskåp där många kablar ska in på liten yta

Produktegenskaper

Metallförstärkt ram med EPDM-gummi som är tät när den levereras
I förpackningen ingår en sats nitar för snabb och enkel fastsättning
Enkelt att installera fler kablar i efterhand

Leveransomfattning

4 st plastnipplar för fastsättning ingår

Tekniska data

Färg:	Ljusgrå RAL 7035, grå RAL 7032, svart RAL 9005
Material:	TPE eller EPDM
Skyddsklass:	IP65 för angivna diametrar. IP54 för diametrar angivna inom parentes angivet på flänsen
Temperaturområde:	-40 °C till +70 °C (med plastnitar) -40 °C till +100 °C (med skruv och mutter)

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Art nr	Benämning	Fläns	Antal kablar x klämområde	Övrigt
83123020	MB 5/11 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL13	4 x 5-7, 3 x 5-10, 2 x 10-14, 2 x 15-30	-
83123021	MB 5/11 BRANDKLASSAD LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL13	4 x 5-7, 3 x 5-10, 2 x 10-14, 2 x 15-30	UL 94 V0
83123014	MC-3 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL21	3 x 24-60	-
83123004	MC 3 GRÅ RAL 7032 MULTIGATE	FL21	3 x 24-60	-
83123008	MC 16 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL21	15 x 10-20, 1 x 10-30	-
83123010	MC 25 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL21	4 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26	-
83123005	MC 25 GRÅ RAL 7032 MULTIGATE	FL21	4 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26	-
83123011	MC 25 BRANDKLASSAD, OLJEBESTÅNDIG SVART MULTIGATE	FL21	4 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26	UL 94 V0 och oljebeständig
83123012	MC 35 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATE	FL21	2 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32	-
83123013	MC 35 LJUSGRÅ RAL 7035 UTAN NITAR/PÅSE MULTIGATE	FL21	2 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32	Utan nitar
83123006	MC 35 GRÅ RAL 7032 MULTIGATE	FL21	2 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32	-
83123030	MC 35 BRANDKLASSAD, OLJEBESTÅNDIG SVART MULTIGATE	FL21	2 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32	UL 94 V0 och oljebeständig

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

