


PX2KREX Gastät EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Gastät ATEX EMC-förskruvning med RAPID Ex (snabbhärdande) tätningssmassa för armerade eller skärmade kablar (EMC). Stort dimensionsområde, enkel att montera.

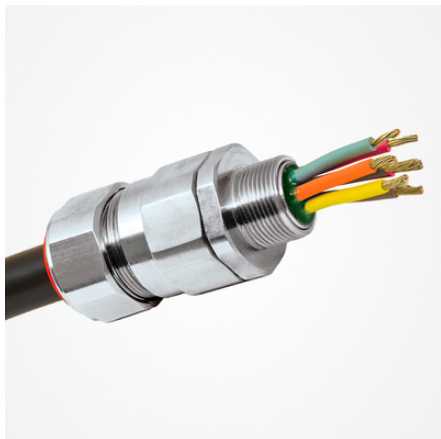

Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Köldbeständig



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet



Störningssignaler

Fördelar

Gastät EMC-förskruvning
Snabbhärdande tätning, RAPID Ex
Stort dimensionsområde
Pålitlig och enkel att montera
Dragavlastning

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

PX2KREX Gastät EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Maskiner
Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

Konstruktionen gör att kabeln sitter ordentligt i förskruvningen, samt att kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt

Design/Utförande

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
Även NPT-gängat utförande vid förfrågan
Finns i rostfritt utförande vid förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68 (30m, 12h)
Temperaturområde:	-60°C till +85°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

PX2KREX Gas tät EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel skärm Ø, max (mm)	Kabel Ø, min/max (mm)	Passande hölje
83127076	CMP 20S/16 PX2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	11,7	6,1 - 13,1	PVC06
83127043	CMP 20S PX2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	11,7	9,5 - 15,9	PVC06
83126895	CMP 20 PX2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	12,9	12,5 - 20,9	PVC06
83126933	CMP 25S PX2KREX FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	17,9	14 - 22	PVC09
83126014	CMP 25 PX2KREX FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	17,9	18,2 - 26,2	PVC09
83127042	CMP 32 PX2KREX FÖRNICKLAD	M32x1,5	15	23,9	23,7 - 33,9	PVC11
83126934	CMP 40 PX2KREX FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	30,3	27,9 - 40,4	PVC15
83126935	CMP 50S PX2KREX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	36,9	35,2 - 46,7	PVC18
83126936	CMP 50 PX2KREX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	41,3	40,4 - 53	PVC21
83126937	CMP 63S PX2KREX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	47,8	45,6 - 59,4	PVC23
83126938	CMP 63 PX2KREX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	54	54,6 - 65,8	PVC25
83126939	CMP 75S PX2KREX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	60,2	59 - 72	PVC28
83126940	CMP 75 PX2KREX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	64,2	66,7 - 78,4	PVC30