


EURO-TIGHT Förskruvning i förnicklad mässing - 200 grader

Temperaturbeständig förskruvning för oskärmade kablar i områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande. Beställ direkt i vår webshop!

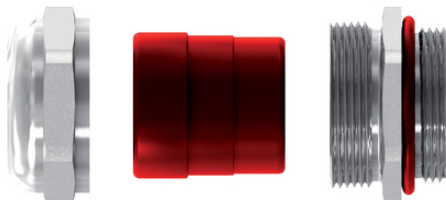

Värmebeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Förskruvning i förnicklad mässing för oskärmade kablar
Tät och robust design
Stort dimensionsområde
Högt temperaturområde

Användningsområden

I områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp

Produktegenskaper

Temperaturbeständig
Silikon i insatspackning och o-ring för att hantera höga temperaturer

Övrigt

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EURO-TIGHT Förskruvning i förnicklad mässing - 200 grader

SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål

Tekniska data

Material:	Förnicklad mässing Insats: Silikon O-ring: Silikon
Skyddsklass:	IP68
Temperaturområde:	-40 °C till +200 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EURO-TIGHT Förskruvning i förnicklad mässing - 200 grader

Art nr	Benämning	Gänglängd (mm)	Kabel Ø, min/max (mm)	Nyckelvidd (mm)	Förp (st)
83120005	EURO-TIGHT M12x1,5 SILIKONPACKNING	5	4 - 6	14	50
83120006	EURO-TIGHT M16x1,5 SILIKONPACKNING	5	4 - 9	18	50
83120007	EURO-TIGHT M20x1,5 SILIKONPACKNING	6	7 - 13	22	50
83120008	EURO-TIGHT M25x1,5 SILIKONPACKNING	7	10 - 18	28	25
83120009	EURO-TIGHT M32x1,5 SILIKONPACKNING	8	14,5 - 23,5	35	25
83120010	EURO-TIGHT M40x1,5 SILIKONPACKNING	8	22 - 32	45	20