


A2 Förskruvning i förnicklad mässing

Förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Högt temperaturområde, tät och robust design med stort dimensionsområde. Beställ direkt i vår webshop!

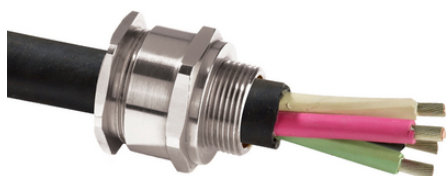

Maskin- och anläggningkonstruktion



Brett kabelomfång



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar
Tät och robust design
Stort dimensionsområde
Högt temperaturområde

Användningsområden

I områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp

Övrigt

SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

A2 Förskruvning i förnicklad mässing

Även NPT-gångat utförande vid förfrågan

Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
Temperaturområde:	-60 °C till +130 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

A2 Förskruvning i förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Passande hölje
83125872	CMP 20S/16 A2 FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	25,9	PVC04
83125873	CMP 20S A2 FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	25,9	PVC04
83125874	CMP 20 A2 FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	29,2	PVC05
83125875	CMP 25 A2 FÖRNICKLAD	M25x1,5	10	38,9	PVC09
83125876	CMP 32 A2 FÖRNICKLAD	M32x1,5	10	44,3	PVC10
83125877	CMP 40 A2 FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	54	PVC13
83125878	CMP 50S A2 FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	59,4	PVC14
83125879	CMP 50 A2 FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	64,8	PVC17
83125880	CMP 63S A2 FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	75,6	PVC20
83125881	CMP 63 A2 FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	81	PVC22
83125882	CMP 75S A2 FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	86,4	PVC24
83125883	CMP 75 A2 FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	91,8	PVC26