


A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

ATEX-godkänd förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Tät och robust design med stort dimensionsområde.
Beställ direkt i vår webshop!

 **CMP PRODUCTS**

Olja & Gas

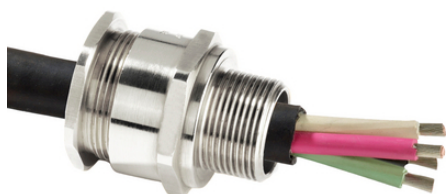

Brett kabelomfång



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för skärmade kablar

Tät och robust design

Stort dimensionsområde

Högt temperaturområde

Användningsområden

I ATEX-områden där mekanisk och kemisk skydd är prioriterat

Inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer

Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Maskiner

Apparatskåp

Övrigt

Kontramuttrar kan tas fram på förfrågan. Gängat hål i applikationen rekommenderas

Även PG-gängat utförande på förfrågan

Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Tekniska data

Godkännanden:	ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I
Material:	Mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel A Ø, min./max. (mm)	Nyckelvidd (mm)	Passande hölje
CMP A2F						
83125836	CMP 20S/16 A2F FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	3,2 - 8,7	25,9	PVC04
83125837	CMP 20S A2F FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	6,1 - 11,7	25,9	PVC04
83125838	CMP 20 A2F FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	6,5 - 14	29,2	PVC05
83125839	CMP 25 A2F FÖRNICKLAD 3/4"NPT	3/4"	15	11,1 - 20	38,9	PVC09
83124978	CMP 32 A2F FÖRNICKLAD 1"NPT	1"	15	17 - 26,3	44,3	PVC10
83124979	CMP 40 A2F FÖRNICKLAD 1 1/4"	1 1/4"	15	23,5 - 32,2	54	PVC13
83125842	CMP 50S A2F FÖRNICKLAD 1 1/2"NPT	1 1/2"	15	31 - 38,2	59,4	PVC14
83125843	CMP 50 A2F FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	35,6 - 44,1	64,8	PVC17
83125844	CMP 63S A2F FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	41,5 - 50	75,6	PVC20
83125845	CMP 63 A2F FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	47,2 - 56	81	PVC22
83125846	CMP 75S A2F FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	54 - 62	85,3	PVC24
83125847	CMP 75 A2F FÖRNICKLAD 3"NPT	3"	15	61,1 - 68	90,7	PVC26