


PX2K Gastät EMC-förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Ex-godkänd gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound) för kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Stort dimensionsområde, enkel att montera.

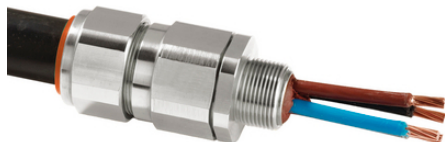

 CMP PRODUCTS



Olja & Gas



Brett kabelomfång



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler

Fördelar

Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
För EMC-installationer
Stort dimensionsområde
Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation
Maskiner

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

PX2K Gastät EMC-förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

Kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt
Dragavlastning

Övrigt

Gångat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
På förfrågan även PG- gångat utförande
På förfrågan finns även förskruvningen i aluminium och i rostfritt utförande

Tekniska data

Godkännanden:	ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X
Temperaturområde:	-60°C till +85°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer information på CMPs webbplats: <http://www.cmp-products.com/px2k.php>.

PX2K Gasstöt EMC-förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel Ø, min/max (mm)	Kabel skärm Ø, max (mm)	Passande hölje
83125932	CMP 20S/16 PX2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	6,1 - 11,5	12,6	PVC06
83125933	CMP 20S PX2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	9,5 - 15,9	12,6	PVC06
83126006	CMP 20 PX2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	12,5 - 20,9	12,6	PVC06
83126007	CMP 25 PX2K FÖRNICKLAD 3/4"NPT	3/4"	15	18,2 - 26,2	17,5	PVC09
83126008	CMP 32 PX2K FÖRNICKLAD 1"NPT	1"	15	23,7 - 33,9	23,6	PVC11
83126009	CMP 40 PX2K FÖRNICKLAD 1 1/4"NPT	1 1/4"	15	27,9 - 40,4	30	PVC15
83126010	CMP 50S PX2K FÖRNICKLAD 1 1/2"NPT	1 1/2"	15	35,2 - 46,7	36,6	PVC18
83125939	CMP 50 PX2K FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	40,4 - 53,1	41	PVC21
83125940	CMP 63S PX2K FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	45,6 - 59,4	47,9	PVC23
83125941	CMP 63 PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	54,6 - 65,9	53,7	PVC25
83125942	CMP 75S PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	59 - 72,1	59,9	PVC28
83125943	CMP 75 PX2K FÖRNICKLAD 3"NPT	3"	15	66,7 - 78,5	64,3	PVC30

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16