


## M12 rak hane till M12 rak hona

WRST-WRKT

ECOLAB-klassad anslutningskabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!

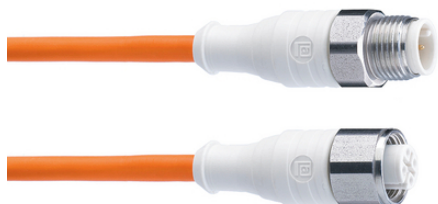

Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

För användning i så kallade Washdown-applikationer

IP67 / IP68 / IP69K

Extremt bakterieresistent konstruktion

ECOLAB-klassad

UL-godkänd upp till +90°C

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 rak hane till M12 rak hona

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Livsmedelsindustrin

### Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande  
Helt PVC-fri  
Vibrationssäker koppling  
Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)  
Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)  
AVM 21484 (90 °C / 300 V)

### Tekniska data

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Skyddsklass:          | IP67/IP68/IP69K                  |
| Kodning:              | A                                |
| Material kontaktkåpa: | PP                               |
| Material insats:      | PP                               |
| Material låsmutter:   | Rostfritt stål (V4A)             |
| Kontaktresistans:     | ≤5 mOhm                          |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm             |
| Temperaturområde:     | -40 °C till +105 °C (UL: +90 °C) |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M12 rak hane till M12 rak hona**

| Art nr                                    | Benämning                    | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|
| M12 hane till M12 hona 3-poligt utförande |                              |           |          |          |                  |               |
| 83402330                                  | WRST 3-WRKT<br>4-3-520/0,6 M | 0,6       | TPE-V    | 3 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402331                                  | WRST 3-WRKT<br>4-3-520/1 M   | 1         | TPE-V    | 3 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402332                                  | WRST 3-WRKT<br>4-3-520/2 M   | 2         | TPE-V    | 3 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402333                                  | WRST 3-WRKT<br>4-3-520/5 M   | 5         | TPE-V    | 3 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402334                                  | WRST 3-WRKT<br>4-3-520/10 M  | 10        | TPE-V    | 3 x 0,25 | 250              | 4             |
| M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande |                              |           |          |          |                  |               |
| 83402335                                  | WRST 4-WRKT<br>4-521/0,6 M   | 0,6       | TPE-V    | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402336                                  | WRST 4-WRKT 4-521/1<br>M     | 1         | TPE-V    | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402337                                  | WRST 4-WRKT 4-521/2<br>M     | 2         | TPE-V    | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402338                                  | WRST 4-WRKT 4-521/5<br>M     | 5         | TPE-V    | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83402339                                  | WRST 4-WRKT<br>4-521/10 M    | 10        | TPE-V    | 4 x 0,25 | 250              | 4             |