

M8 rak hane till M8 vinklad hona med snäppfäste

RSM 5-RKMW 5


Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Info

B-kodad M8

Snäpplåsning

Lämplig för I/O Link-sensorer

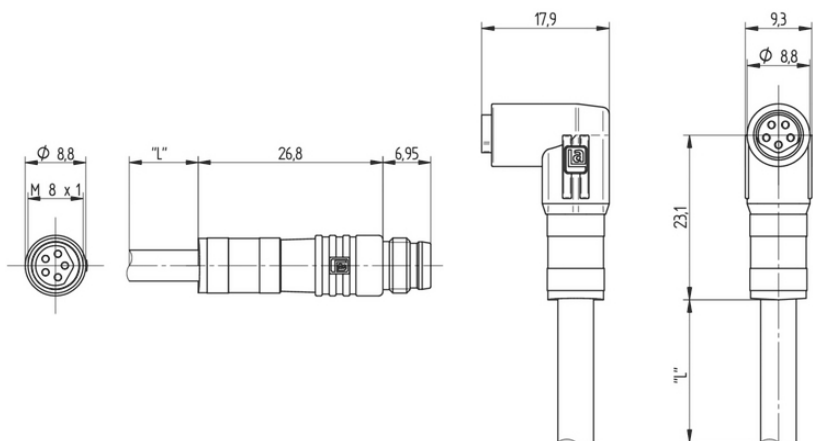

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hane till M8 vinklad hona med snäppfäste

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M8-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

5-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP65/IP67
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	B
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PA
Material låsmutter:	RSM 5: Förnicklad mässing (låsmutter), PA (snäpp) RKMW 5: TPU (snäpp)
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-45 °C till +90 °C

Observera


Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M8 rak hane till M8 vinklad hona med snäpffäste


Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ytterdiameter (mm)
83405930	RSM 5-RKMW 5-293/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405931	RSM 5-RKMW 5-293/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405932	RSM 5-RKMW 5-293/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405933	RSM 5-RKMW 5-293/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405934	RSM 5-RKMW 5-293/3 M	3	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405935	RSM 5-RKMW 5-293/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405936	RSM 5-RKMW 5-293/10 M	10	PUR	5 x 0,34	60	4	5
83405937	RSM 5-RKMW 5-293/15 M	15	PUR	5 x 0,34	60	4	5

M8 rak hane till M8 vinklad hona med snäppfäste

Male

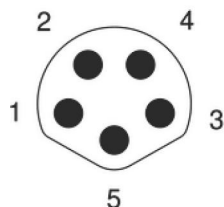

Female

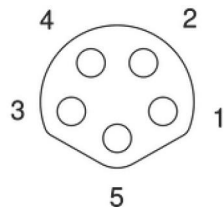**lumbergautomation**