


## M8 rak hona skärmad till öppen ände

RKMVS

Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

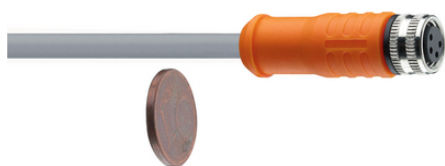

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M8-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M8 rak hona skärmad till öppen ände

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

### Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande  
PUR-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

### Tekniska data

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Märkspänning:         | Max 60 V             |
| Skyddsklass:          | IP67                 |
| Kodning:              | A                    |
| Material kontaktkåpa: | TPU                  |
| Material insats:      | TPU                  |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing   |
| Kontaktresistans:     | ≤5 mOhm              |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm |
| Temperaturområde:     | -25 °C till +80 °C   |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## M8 rak hona skärmad till öppen ände

| Art nr                     | Benämning        | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|----------------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|
| M8 hona 3-poligt utförande |                  |           |          |          |                  |               |
| 83406490                   | RKMVS 3-357/5 M  | 5         | PUR      | 3 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83402624                   | RKMVS 3-357/10 M | 10        | PUR      | 3 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83402625                   | RKMVS 3-357/15 M | 15        | PUR      | 3 x 0,34 | 60               | 4             |
| M8 hona 4-poligt utförande |                  |           |          |          |                  |               |
| 83402627                   | RKMVS 4-358/2 M  | 2         | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             |
| 83401339                   | RKMVS 4-358/5 M  | 5         | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             |
| 83402628                   | RKMVS 4-358/10 M | 10        | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             |