


M12 rak hona skärmad

RKCS, RKCQS, 0976, 0986

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

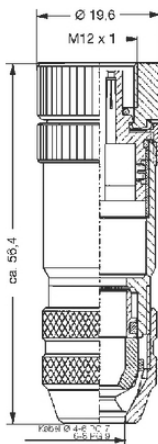

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
 Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
 Standardiserat M12-gränssnitt
 Kostnadseffektiv lösning
 Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
 Maskin- och anläggningsteknik
 Automationssystem
 Robotapplikationer
 Fordonsindustri

Produktegenskaper

EMC-godkänd

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hona skärmad

4-, 5- och 8-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning
Snabbkoppling via fjäderkläms-teknologi

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	GD-ZnAL
Material insats:	PBT (RSCS 8 - PA)
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 rak hona skärmad

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm ²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83405009	RKCS 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 9,0	120	4
83403680	RKCS 5/9	5	0,25 - 0,75	4,0 - 9,0	60	4
83403503	RKCS 8/9	8	0,25 - 0,75	4,0 - 9,0	30	2
Givarkontakt med fjäderklämanslutning						
83400152	RKCQS 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 9,0	120	4
83400641	RKCQS 4/3/9	3	0,25 - 0,75	4,0 - 9,0	60	4
83407909	0976 PFC 102	4B	0,14 - 0,50	4,0 - 9,0	60	4
83407910	0986 EFC 105	4D	0,14 - 0,50	4,0 - 9,0	60	4
83401550	EF 12S5A	5	0,25 - 0,34	6,0 - 8,0	60	4

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16