


## M12 Power vinklad hona till öppen ände, skärmad - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, skärmad. Utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

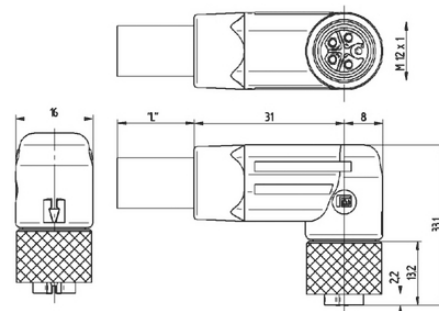

1 = brown  
2 = white  
3 = blue  
4 = black  
FE = grey



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**M12 Power vinklad hona till öppen ände, skärmad - L-kod**

Industriautomation  
Robotapplikationer  
Industri 4.0  
Maskin- och anläggningsteknik

**Produktegenskaper**

PUR-kabel lämplig för släpkedja  
Enligt DIN EN 61076-2-111  
360° skärmning ansluten till låsmutter

**Design/Utförande**

Kabeltyp PUR:  
Li9Y91YC11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grå)  
AWM 20939 (80°C / 600 V)

**Tekniska data**

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Märkspänning:         | Max 50 V AC / 60 V DC                                      |
| Märkström:            | Max 16 A                                                   |
| Minsta böjningsradie: | Flexibel: 7,5 x kabeldiametern<br>Fast: 4 x kabeldiametern |
| Skyddsklass:          | IP65/IP67                                                  |
| Kodning:              | L-kod                                                      |
| Material kontaktkåpa: | TPE                                                        |
| Material insats:      | PBT-GF                                                     |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                         |
| Kontaktresistans:     | ≤10 mOhm                                                   |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                       |
| Temperaturområde:     | Kabel: -25°C till +80°C<br>Kontakt: -40°C till +125°C      |

**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M12 Power vinklad hona till öppen ände, skärmad - L-kod**

| Art nr                      | Benämning         | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare  | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|---------------------|------------------|---------------|
| M12 hona 5-poligt utförande |                   |           |          |         |                     |                  |               |
| 83408174                    | RKWTS 5L-956/2 M  | 2         | PUR      | 5 G 1,5 | 10,4                | 60               | 16            |
| 83408175                    | RKWTS 5L-956/5 M  | 5         | PUR      | 5 G 1,5 | 10,4                | 60               | 16            |
| 83408176                    | RKWTS 5L-956/10 M | 10        | PUR      | 5 G 1,5 | 10,4                | 60               | 16            |

**M12 Power vinklad hona till öppen ände, skärmad - L-kod**

