

M12 rak hane till M12 rak hane, skärmad - X-kod



RSTS 8X-RSTS 8X

Anslutningskabel i PUR för Industriell Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit. Rak M12 hane till rak M12 hane, skärmad, X-kod, 8-polig. Beställ i vår webshop!

Info

X-kod M12

För upp till 10 Gbit

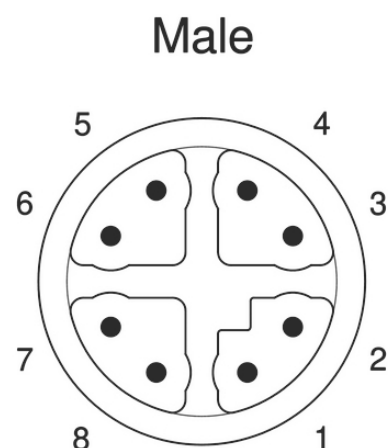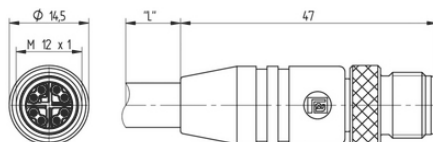

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 rak hane, skärmad - X-kod

360° skärmning kopplad till låsmutter
Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

8-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 21327/10493 (80°C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	X
Material kontaktkåpa:	0985 478 601: TPU RSTS/BRTS: PA
Material insats:	PA
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Temperaturområde:	-30°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 rak hane till M12 rak hane, skärmad - X-kod

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ytterdiameter (mm)
83406731	RSTS 8X-RSTS 8X-478/0,5 M	0,5	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8
83406732	RSTS 8X-RSTS 8X-478/1 M	1	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8
83406733	RSTS 8X-RSTS 8X-478/2 M	2	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8
83406734	RSTS 8X-RSTS 8X-478/5 M	5	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8
83406735	RSTS 8X-RSTS 8X-478/10 M	10	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8
83406736	RSTS 8X-RSTS 8X-478/15 M	15	PUR	4 x 2 x 0,14	60	0,5	6,8

M12 rak hane till M12 rak hane, skärmad - X-kod

