


RJ45 patchkabel Cat.6A S/FTP H*

Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45

Halogenfri patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s
Kategori 7 råkabel
Flexibel kabel

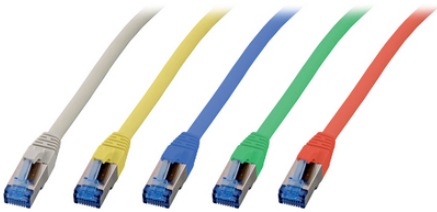

Användningsområden

Inomhusapplikationer
Byggnadsinstallation
För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
Halogenfri
Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG26/7
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
Ytermantel av TPE

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001262 ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
Minsta böjningsradie:	Flyttas ibland > 50 mm
Impedans:	100 Ω \pm 15%
Temperaturområde:	Flyttas ibland: -20 °C till +75 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Senaste uppdatering (05.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 patchkabel Cat.6A S/FTP H*

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45 patchkabel Cat.6A S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710320602	grå	0,25
2710320603	grå	0,5
2710320605	grå	1
2710320606	grå	1,5
2710320607	grå	2
2710320609	grå	3
2710320610	grå	5
2710320611	grå	7,5
2710320612	grå	10
2710320614	grå	15
2710320615	grå	20
2710320616	grå	25
2710320617	grå	30
2710321202	grön	0,25
2710321203	grön	0,5
2710321205	grön	1
2710321206	grön	1,5
2710321207	grön	2
2710321209	grön	3
2710321210	grön	5
2710321211	grön	7,5
2710321212	grön	10
2710321214	grön	15
2710321215	grön	20
2710321216	grön	25
2710321217	grön	30
2710320210	blå	5
2710320211	blå	7,5
2710320212	blå	10
2710320214	blå	15
2710320215	blå	20
2710320216	blå	25
2710320217	blå	30
2710320402	röd	0,25
2710320403	röd	0,5

Senaste uppdatering (05.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 patchkabel Cat.6A S/FTP H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710320405	röd	1
2710320406	röd	1,5
2710320407	röd	2
2710320409	röd	3
2710320410	röd	5
2710320411	röd	7,5
2710320412	röd	10
2710320414	röd	15
2710320415	röd	20
2710320416	röd	25
2710320417	röd	30
2710321102	gul	0,25
2710321103	gul	0,5
2710321105	gul	1
2710321106	gul	1,5
2710321107	gul	2
2710321109	gul	3
2710321110	gul	5
2710321111	gul	7,5
2710321112	gul	10
2710321114	gul	15
2710321115	gul	20
2710321116	gul	25
2710321117	gul	30
2710320110	svart	5
2710320111	svart	7,5
2710320112	svart	10
2710320114	svart	15
2710320115	svart	20
2710320116	svart	25
2710320117	svart	30

Senaste uppdatering (05.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16