

## TOSIBOX® Lock 650 - 4 x 10/100/1000 Mbit/s och WiFi-uppkoppling


Det idealiska valet för alla företagslösningar. Mångsidiga anslutningsalternativ och ledande säkerhetsteknologi. Lämplig för i princip alla industriella applikationer!

### Info

TosiOnline™-funktionaliteter

4 Gigabit Ethernet-portar

Integrerat WiFi som anslutningsmetod eller som accesspunkt för trådlösa enheter

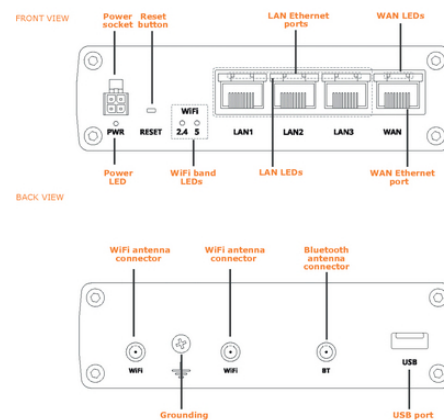

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!

Säkert – testat och dokumenterat

Modulärt – utbyggbart – flexibelt

Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

### Användningsområden

Fungerar som en slutpunkt för säkra fjärranslutningar

IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning

Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt

### Produktegenskaper

TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi

TosiOnline™-funktionaliteter

VPN-throughput upp till 70 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter

Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster

- VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC

- Antenn: 2 x WiFi-antenn, RP-SMA

- LAN-portar: 3 x RJ45, 10/100/1000 Mbit/s- WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100/1000 Mbit/s

- USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**TOSIBOX® Lock 650 - 4 x 10/100/1000 Mbit/s och WiFi-uppkoppling**

- Antal parallella VPN-uppkopplingar: Max 10
- VPN-throughput: Upp till 70 Mbit/s
- WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps

**Design/Utförande**

För DIN-skenemontage

**Övrigt****Operativsystem som stöds**

- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008
- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

**Tekniska data**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Mått (L x B x H):  | 115 x 32 x 95 mm |
| Vikt:              | 355 g            |
| Material:          | Aluminium        |
| Skyddsklass:       | IP30             |
| Driftspänning:     | 9-50 V           |
| Effektförbrukning: | Max 9 W          |
| Temperaturområde:  | -40°C till +75°C |

**Observera**

TOSIBOX® Lock 610 Starter Kit = 1 st Lock 610 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva



**TOSIBOX® Lock 650 - 4 x 10/100/1000 Mbit/s och WiFi-  
uppkoppling**

| Art nr   | Benämning         | Mått mm (L x B x H) |
|----------|-------------------|---------------------|
| 83409304 | TOSIBOX® Lock 650 | 115 x 32 x 95       |

**TOSIBOX® Lock 650 - 4 x 10/100/1000 Mbit/s och WiFi-uppkoppling**



**TESTED  
& AUDITED**  
ACCORDING TO ISAE 3000

**TOSIBOX®**