


## M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hona till M12 chassi hane med 360° skärm ansluten till låsmutter och chassi. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)

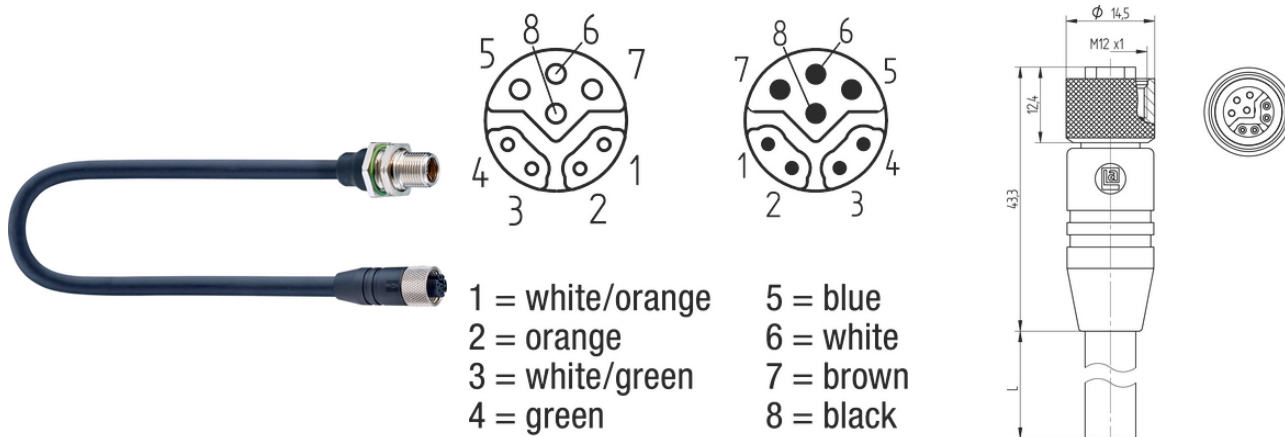

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter  
Upp till 2 x 6A  
Upp till 100 Mbit/s

### Användningsområden

Industriautomation  
Industriell Ethernet-kommunikation

### Produktegenskaper

Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar  
Enligt DIN EN 61076-2-113

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20233(300V/80 °C)

### Tekniska data

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Märkspänning:         | Max 50 V AC/60 V DC       |
| Märkström:            | Data: 0,5 A<br>Kraft: 6 A |
| Skyddsklass:          | IP65, IP67, IP69K         |
| Kodning:              | Y-kod                     |
| Material kontaktkåpa: | TPU                       |
| Material insats:      | PBT                       |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing        |
| Kontaktresistans:     | $\leq 5\text{m}\Omega$    |
| Isolationsmotstånd:   | $\geq 10^9\Omega$         |
| Temperaturområde:     | Kabel: -40 till +90 °C    |

**M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod**

| Art nr                                            | Benämning                    | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare                  | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| M12 hona till M12 chassi hona, 8-poligt utförande |                              |           |          |                         |                     |                  |               |
| 83408370                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/0,3 M | 0,3       | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408371                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/0,6 M | 0,6       | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408372                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/1 M   | 1         | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408373                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/2 M   | 2         | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408374                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/3 M   | 3         | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408375                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/5 M   | 5         | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408376                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/10 M  | 10        | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |
| 83408377                                          | RSHS 8Y-RKTS<br>8Y-922/15 M  | 15        | PUR      | 4xAWG 26/19 +<br>4x0,75 | 8                   | 60               | 0,5/6         |

## M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

