


M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hona till M12 chassi hane med 360° skärm ansluten till låsmutter och chassi. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)

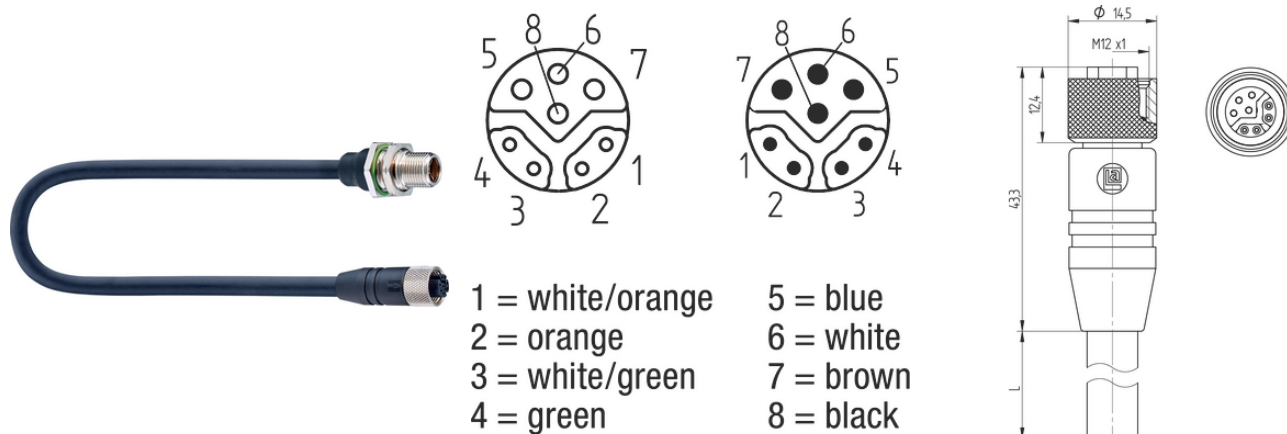

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter
Upp till 2 x 6A
Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
Enligt DIN EN 61076-2-113

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20233(300V/80 °C)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC/60 V DC
Märkström:	Data: 0,5 A Kraft: 6 A
Skyddsklass:	IP65, IP67, IP69K
Kodning:	Y-kod
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	$\leq 5\text{m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$\geq 10^9\Omega$
Temperaturområde:	Kabel: -40 till +90 °C

M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hona till M12 chassi hona, 8-poligt utförande							
83408370	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/0,3 M	0,3	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408371	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/0,6 M	0,6	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408372	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/1 M	1	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408373	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/2 M	2	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408374	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/3 M	3	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408375	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/5 M	5	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408376	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/10 M	10	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408377	RSHS 8Y-RKTS 8Y-922/15 M	15	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6

M12 rak hona till M12 chassi hane - Y-kod

