


## Kabelkanaler, smal slits halogenfria

Med slits 4/6/4 Halogenfria

Halogenfri kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!

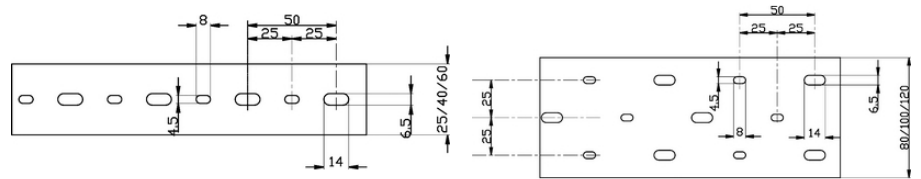

Halogenfri

### Fördelar

Halogenfritt utförande  
Brett utbud  
Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner  
Hög UV-beständighet  
Återvinningsbart material

### Produktegenskaper

Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning  
Halogenfri, avger inga korrosiva gaser i händelse av brand

### Design/Utförande

Till varje tvåmeterslängd ingår lock

### Tekniska data

Godkännanden:	CE
Färg:	Ljusgrå, RAL7035
Material:	PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

### Observera

Senaste uppdatering (14.05.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16

## Kabelkanaler, smal slits halogenfria

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Halogenfria kabelkanaler i oslitsat, tätt utförande vid förfrågan.

**Kabelkanaler, smal slits halogenfria**

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)
83182756	2994196	ECSH2540 KABELKANAL-HF 25x40 SLITSAD	25	40
83182757	2994197	ECSH2560 KABELKANAL-HF 25x60 SLITSAD	25	60
83182758	2994198	ECSH2580 KABELKANAL-HF 25x80 SLITSAD	25	80
83182759	2994199	ECSH4040 KABELKANAL-HF 40x40 SLITSAD	40	40
83182760	2994200	ECSH4060 KABELKANAL-HF 40x60 SLITSAD	40	60
83182761	2994201	ECSH4080 KABELKANAL-HF 40x80 SLITSAD	40	80
83182762	2994202	ECSH6040 KABELKANAL-HF 60x40 SLITSAD	60	40
83182763	2994203	ECSH6060 KABELKANAL-HF 60x60 SLITSAD	60	60
83182764	2994204	ECSH6080 KABELKANAL-HF 60x80 SLITSAD	60	80
83182765	2994205	ECSH8040 KABELKANAL-HF 80x40 SLITSAD	80	40
83182766	2994206	ECSH8060 KABELKANAL-HF 80x60 SLITSAD	80	60
83182767	2994207	ECSH8080 KABELKANAL-HF 80x80 SLITSAD	80	80
83182768	2994208	ECSH10040 KABELKANAL-HF 100x40 SLITSAD	100	40
83182769	2994209	ECSH10060 KABELKANAL-HF 100x60 SLITSAD	100	60
83182770	2994210	ECSH10080 KABELKANAL-HF 100x80 SLITSAD	100	80
83182771	2994211	ECSH12040 KABELKANAL-HF 120x40 SLITSAD	120	40
83182772	2994212	ECSH12060 KABELKANAL-HF 120x60 SLITSAD	120	60
83182773	2994213	ECSH12080 KABELKANAL-HF 120x80 SLITSAD	120	80

Senaste uppdatering (14.05.2024)


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## Kabelkanaler, smal slits halogenfria

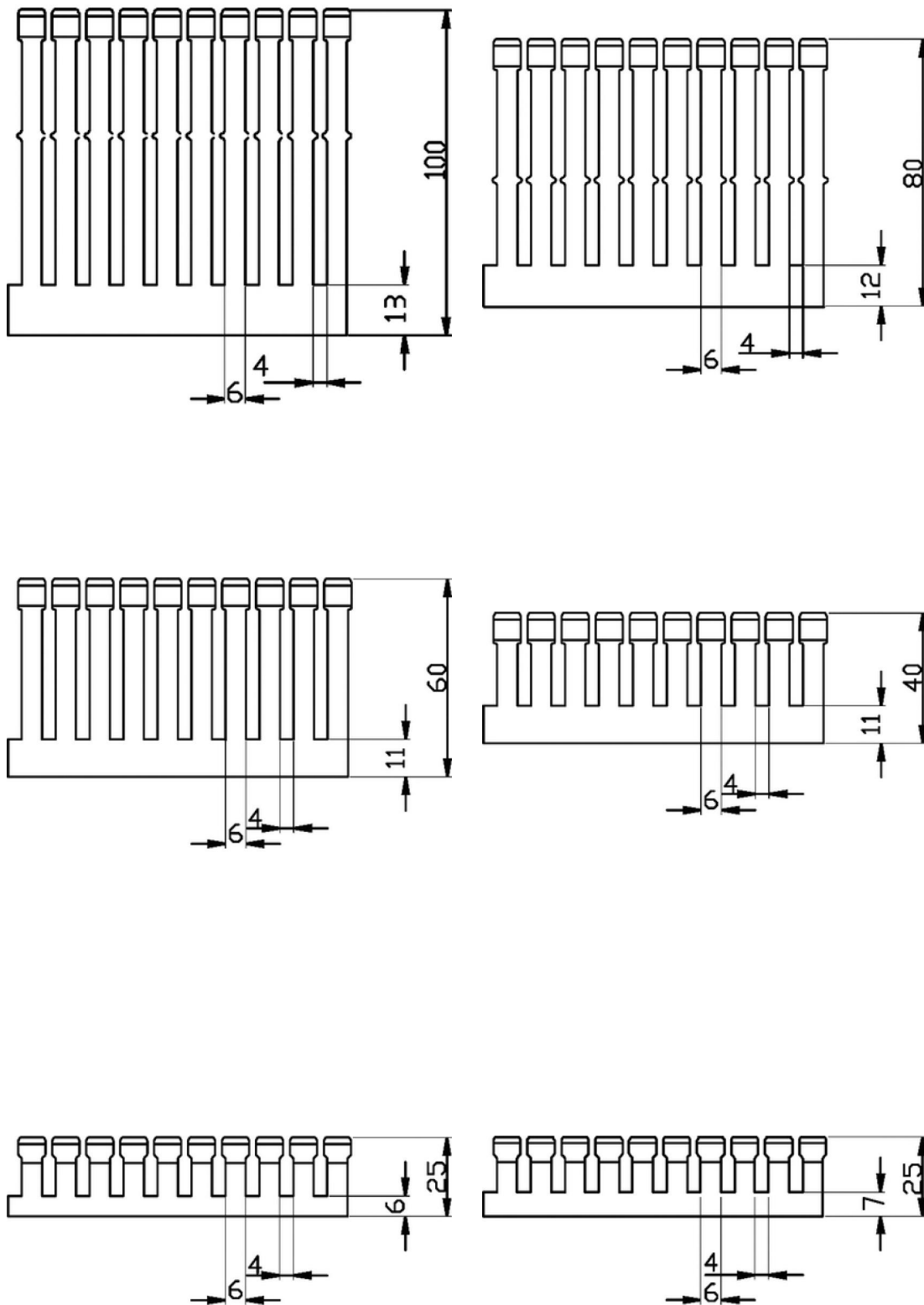

Senaste uppdatering (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Kabelkanaler, smal slits halogenfria

