
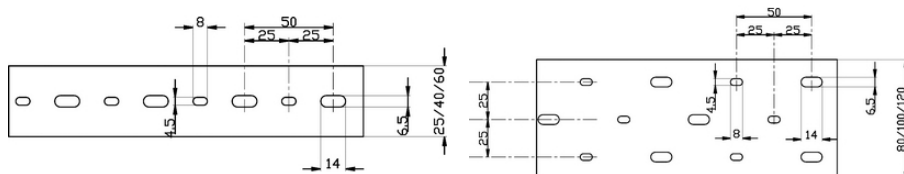


Kabelkanaler, bred slits, PVC

Med slits 8/12/8

Kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i större dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!

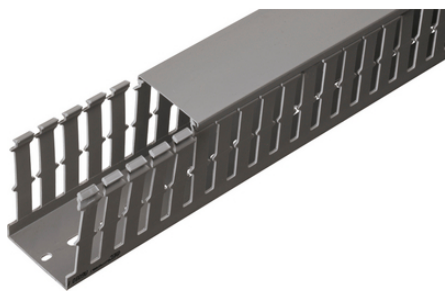

Fördelar

Idealisk för förläggning av kablar i större dimensioner
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material
Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning

Design/Utförande

Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Tekniska data

Godkännanden:	UL-recognized, CSA
Färg:	Grå, RAL 7030
Material:	PVC, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-5 °C till +60 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ytterligare standardfärger vid förfrågan: RAL 7035, RAL 7040, RAL 9001.

Kabelkanaler, bred slits, PVC

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83182704	ECA2525 KABELKANAL 25x25 SLITSAD	25	25	100
83182705	ECA2540 KABELKANAL 25x40 SLITSAD	25	40	100
83182706	ECA2560 KABELKANAL 25x60 SLITSAD	25	60	70
83182707	ECA2580 KABELKANAL 25x80 SLITSAD	25	80	56
83182708	ECA4025 KABELKANAL 40x25 SLITSAD	40	25	40
83182709	ECA4040 KABELKANAL 40x40 SLITSAD	40	40	70
83182710	ECA4060 KABELKANAL 40x60 SLITSAD	40	60	56
83182711	ECA4080 KABELKANAL 40x80 SLITSAD	40	80	40
83182712	ECA40100 KABELKANAL 40x100 SLITSAD	40	100	32
83182713	ECA6040 KABELKANAL 60x40 SLITSAD	60	40	50
83182714	ECA6060 KABELKANAL 60x60 SLITSAD	60	60	32
83182715	ECA6080 KABELKANAL 60x80 SLITSAD	60	80	36
83182716	ECA60100 KABELKANAL 60x100 SLITSAD	60	100	24
83182717	ECA8040 KABELKANAL 80x40 SLITSAD	80	40	40
83182718	ECA8060 KABELKANAL 80x60 SLITSAD	80	60	28
83182719	ECA8080 KABELKANAL 80x80 SLITSAD	80	80	30
83182720	ECA80100 KABELKANAL 80x100 SLITSAD	80	100	24
83182721	ECA10040 KABELKANAL 100x40 SLITSAD	100	40	28
83182722	ECA10060 KABELKANAL 100x60 SLITSAD	100	60	20
83182723	ECA10080 KABELKANAL 100x80 SLITSAD	100	80	24
83182724	ECA100100 KABELKANAL	100	100	16

Kabelkanaler, bred slits, PVC

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
	100x100 SLITSAD			
83182725	ECA12040 KABELKANAL 120x40 SLITSAD	120	40	24
83182726	ECA12060 KABELKANAL 120x60 SLITSAD	120	60	20
83182727	ECA12080 KABELKANAL 120x80 SLITSAD	120	80	16

Senaste uppdatering (28.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Kabelkanaler, bred slits, PVC

