
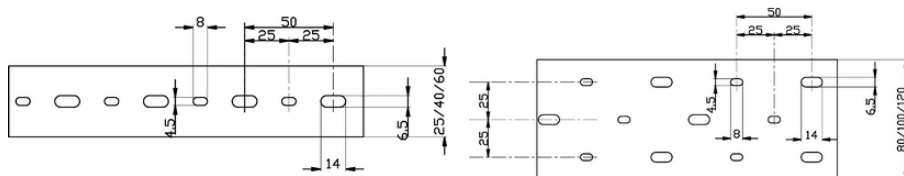


Kabelkanaler, smal slits, PVC

Med slits 4/6/4

Kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!

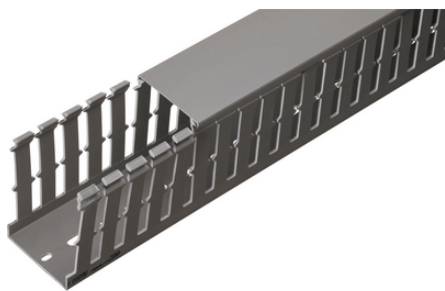

Fördelar

Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material
Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning

Design/Utförande

Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Tekniska data

Godkännanden:	UL-recognized, CSA
Färg:	Grå, RAL 7030
Material:	PVC, självslöcknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-5 °C till +60 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Kabelkanaler, smal slits, PVC

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83182680	2994220	ECS2525 KABELKANAL 25x25 SLITSAD	25	25	100
83182681	2994221	ECS2540 KABELKANAL 25x40 SLITSAD	25	40	100
83182682	2994222	ECS2560 KABELKANAL 25x60 SLITSAD	25	60	70
83182683	2994223	ECS2580 KABELKANAL 25x80 SLITSAD	25	80	56
83182684	2994224	ECS4025 KABELKANAL 40x25 SLITSAD	40	25	80
83182685	2994225	ECS4040 KABELKANAL 40x40 SLITSAD	40	40	70
83182686	2994226	ECS4060 KABELKANAL 40x60 SLITSAD	40	60	56
83182687	2994227	ECS4080 KABELKANAL 40x80 SLITSAD	40	80	40
83182688	2994228	ECS40100 KABELKANAL 40x100 SLITSAD	40	100	32
83182689	2994229	ECS6040 KABELKANAL 60x40 SLITSAD	60	40	50
83182690	2994230	ECS6060 KABELKANAL 60x60 SLITSAD	60	60	32
83182691	2994231	ECS6080 KABELKANAL 60x80 SLITSAD	60	80	36
83182692	2994232	ECS60100 KABELKANAL 60x100 SLITSAD	60	100	24
83182693	2994233	ECS8040 KABELKANAL 80x40 SLITSAD	80	40	40
83182694	2994234	ECS8060 KABELKANAL 80x60 SLITSAD	80	60	28
83182695	2994235	ECS8080 KABELKANAL 80x80 SLITSAD	80	80	30
83182696	2994236	ECS80100 KABELKANAL 80x100 SLITSAD	80	100	24
83182697	2994237	ECS10040 KABELKANAL 100x40 SLITSAD	100	40	28
83182698	2994238	ECS10060 KABELKANAL 100x60 SLITSAD	100	60	20
83182699	2994239	ECS10080 KABELKANAL 100x80 SLITSAD	100	80	24
83182700	2994240	ECS100100 KABELKANAL	100	100	16

Kabelkanaler, smal slits, PVC

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
		100x100 SLITSAD			
83182701	2994241	ECS12040 KABELKANAL 120x40 SLITSAD	120	40	24
83182702	2994242	ECS12060 KABELKANAL 120x60 SLITSAD	120	60	20
83182703	2994243	ECS12080 KABELKANAL 120x80 SLITSAD	120	80	16

Kabelkanaler, smal slits, PVC

