


## Reservlock, halogenfria

Lock Halogenfria

Halogenfria lock i återvinningsbar plast som passar respektive kabelkanalsbredd. Hög UV-beständighet. Beställ direkt i vår webshop!

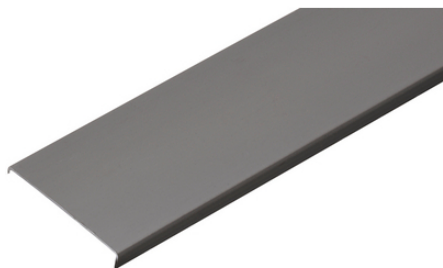

Halogenfri

### Fördelar

Passar respektive kabelkanalsbredd  
Halogenfritt utförande  
Hög UV-beständighet  
Återvinningsbart material

### Tekniska data

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Godkännanden:     | CE                                     |
| Färg:             | Grå, RAL7035                           |
| Material:         | PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0 |
| Längd:            | 2 000 mm (2 m)                         |
| Temperaturområde: | -40 °C till +100 °C                    |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## Reservlock, halogenfria

| Art nr   | E-nummer | Benämning                             | Bredd (mm) | Förp (m) |
|----------|----------|---------------------------------------|------------|----------|
| 83182780 | 2994214  | ECCR25HG HALOGENFRITT<br>LOCK 25 MM   | 25         | 100      |
| 83182781 | 2994215  | ECCR40HG HALOGENFRITT<br>LOCK 40 MM   | 40         | 100      |
| 83182782 | 2994216  | ECCR60HG HALOGENFRITT<br>LOCK 60 MM   | 60         | 100      |
| 83182783 | 2994217  | ECCR80HG HALOGENFRITT<br>LOCK 80 MM   | 80         | 100      |
| 83182784 | 2994218  | ECCR100HG HALOGENFRITT<br>LOCK 100 MM | 100        | 60       |
| 83182785 | 2994219  | ECCR120HG HALOGENFRITT<br>LOCK 120 MM | 120        | 60       |