


Reservlock, halogenfria

Lock Halogenfria

Halogenfria lock i återvinningsbar plast som passar respektive kabelkanalsbredd. Hög UV-beständighet. Beställ direkt i vår webshop!

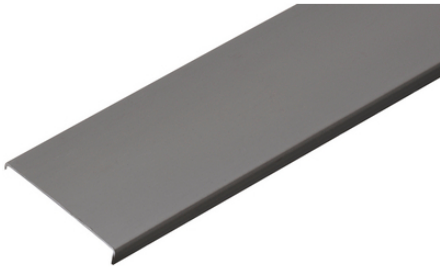

Halogenfri

Fördelar

Passar respektive kabelkanalsbredd
Halogenfritt utförande
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material

Tekniska data

Godkännanden:	CE
Färg:	Grå, RAL7035
Material:	PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Reserlock, halogenfria

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Förp (m)
83182780	2994214	ECCR25HG HALOGENFRITT LOCK 25 MM	25	100
83182781	2994215	ECCR40HG HALOGENFRITT LOCK 40 MM	40	100
83182782	2994216	ECCR60HG HALOGENFRITT LOCK 60 MM	60	100
83182783	2994217	ECCR80HG HALOGENFRITT LOCK 80 MM	80	100
83182784	2994218	ECCR100HG HALOGENFRITT LOCK 100 MM	100	60
83182785	2994219	ECCR120HG HALOGENFRITT LOCK 120 MM	120	60

Senaste uppdatering (23.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16