


Reservlock, PVC

Lock

Lock i återvinningsbar plast som passar respektive kabelkanalsbredd. Hög UV-beständighet. Beställ direkt i vår webshop!

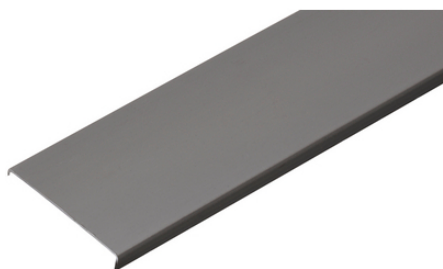

Fördelar

Passar respektive kabelkanalsbredd
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material

Tekniska data

Godkännanden:	CE
Färg:	Grå, RAL7030
Material:	PVC, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-5°C till +60°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Reserlock, PVC

Art nr	E-nummer	Benämning	Bredd (mm)	Förp (m)
83182774	2994269	ECCR25G LOCK PVC 25 MM	25	100
83182775	2994270	ECCR40G LOCK PVC 40 MM	40	100
83182776	2994271	ECCR60G LOCK PVC 60 MM	60	100
83182777	2994272	ECCR80G LOCK PVC 80 MM	80	100
83182778	2994273	ECCR100G LOCK PVC 100 MM	100	60
83182779	2994274	ECCR120G LOCK PVC 120 MM	120	80

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16