


## Avgrening innerstigare 45°

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

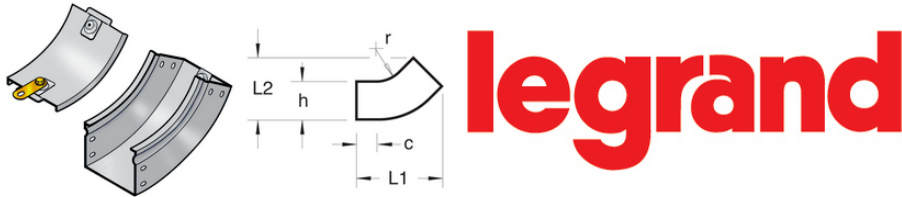

Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

### Fördelar

För att skydda kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

### Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

### Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

### Leveransomfattning

Inklusive lock

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Avgrening innerstigare 45°

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget  
Prisinformation.

Alla mått i mm.

## Avgrening innerstigare 45°

Art nr	Benämning	h	b	c	L1	L2	r	Vikt (kg)	Förp (st)
83188180	LG-AN075Z INNERSTIGARE 45° 75X75	80	77	55	221,4	148,4	100	0,46	4
83188181	LG-AN100Z INNERSTIGARE 45° 100X75	80	101	55	221,4	148,4	100	0,52	4
83188182	LG-AN150Z INNERSTIGARE 45° 150X75	80	151	55	221,4	148,4	100	0,64	2
83188183	LG-AN200Z INNERSTIGARE 45° 200X75	80	201	55	221,4	149	100	0,77	2
83188184	LG-AN300Z INNERSTIGARE 45° 300X75	80	301	55	221,4	149	100	1,03	2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16