


Avgrening liggande 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

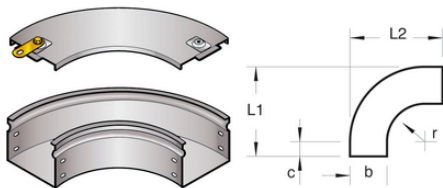

legrand



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avgrening liggande 90°

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

Avgrening liggande 90°

Art nr	Benämning	h	b	c	L1	L2	r	Vikt (kg)	Förp (st)
Höjd 50 mm									
83183500	31AIB050Z LIGGANDE 90° BÖJ 50x50	50	50	30	100	100	20	0,26	4
Höjd 75 mm									
83188208	LG-AI075Z LIGGANDE 90° BÖJ 75X75	78,3	78	50	238,5	238,5	100	0,67	4
83188209	LG-AI100Z LIGGANDE 90° BÖJ 100X75	78,3	101	50	251,5	251,5	100	0,8	4
83188210	LG-AI150Z LIGGANDE 90° BÖJ 150X75	78,3	151	50	301,5	301,5	100	1,1	4
83188211	LG-AI200Z LIGGANDE 90° BÖJ 200X75	78,3	201	50	351,5	351,5	100	1,45	2
83188212	LG-AI300Z LIGGANDE 90° BÖJ 300X75	78,3	301	50	451,5	451,5	100	2,3	2