


Avgrening ytterstigare 90° med sidbyte

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

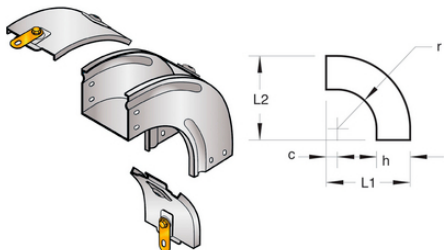

legrand



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avgrening ytterstigare 90° med sidbyte

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

Avgrening ytterstigare 90° med sidbyte

Art nr	Benämning	h	b	c	L1	L2	r	Vikt (kg)	Förp (st)
Höjd 50 mm									
83183540	31AUB050Z YTTERST. MED SIDBYTE 90° 50X50	50	50	30	100	100	70	0,23	4
Höjd 75 mm									
83188238	LG-AP075Z YTTERST. MED SIDBYTE 90° 75X75	80	77	55	255	255	200	0,62	4
83188239	LG-AP100Z YTTERST MED SIDBYTE 90° 100X75	80	101	55	255	255	200	0,85	4
83188240	LG-AP150Z YTTERST MED SIDBYTE 90° 150X75	80	151	55	255	255	200	1	2
83188241	LG-AP200Z YTTERST MED SIDBYTE 90° 200X75	80	201	55	255	255	200	1,24	2
83188242	LG-AP300Z YTTERST MED SIDBYTE 90° 300X75	80	301	55	255	255	200	1,64	2