


L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

L-avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/rännor.
Beställ direkt i vår webshop!

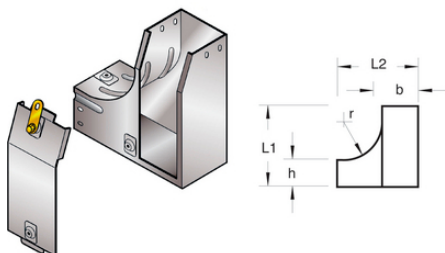

legrand



Maskin- och anläggningkonstruktion



Värmebeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

Finns även i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°

Art nr	Benämning	h	b	L1	L2	r	Vikt (kg)	Förp (st)
Höjd 50 mm								
83183551	31AFB050Z INNERSTIGARE V. 90° 50X50	50	50	100	100	20	0,29	4
Höjd 75 mm								
83188250	LG-AF075Z INNERSTIGARE V. 90° 75X75	80	77	243	239	100	1,4	2
83188251	LG-AF100Z INNERSTIGARE V. 90° 100X75	80	101	273	262	100	1,5	2
83188252	LG-AF150Z INNERSTIGARE V. 90° 150X75	80	151	303	312	100	2,6	2
83188253	LG-AF200Z INNERSTIGARE V. 90° 200X75	80	201	303	362	100	3	2
83188254	LG-AF300Z INNERSTIGARE V. 90° 300X75	80	301	363	462	100	5,4	1