


## Skarvstycke

Höjd 75 och 50 mm, med skruvar

Skarvstycken i två olika utföranden, den ena med två förmonterade skruvar som är snabb att montera, den andra med lösa skruvar. Beställ direkt i vår webshop!

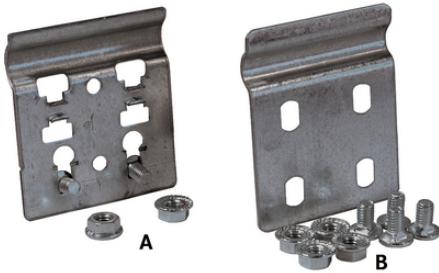

# legrand



### Fördelar

Tillbehör till raka kanaler och avgreningar, stålplåt

### Design/Utförande

Skarvstycken finns i två olika utföranden

A: Har två förmonterade skruvar och är snabb att montera. Lämpar sig dock bäst för löpande kanallängder och tillbehör då det krävs stansade ovala hål för att få till ett bra montage

B: Har lösa skruvar och skall användas då man själv kapar kanalerna

### Leveransomfattning

Med skruvar och muttrar

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

## Skarvstycke

Art nr	Benämning	h	b	Vikt (kg)	Förp (st)
83188912	LG-481562 SKARVSTYCKE för H50 PG	50	50	0,03	12
83188907	LG-X9G71Z SKARVSTYCKE för H75 PG	69	58	0,04	-
83187610	03V1M610Z FÖRZINKAD BULT M6X12	-	-	-	200
83188090	31X99X999 JORDBLECK	-	-	-	-

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16