


T-avgrening nedåtriktad med sidbyte

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

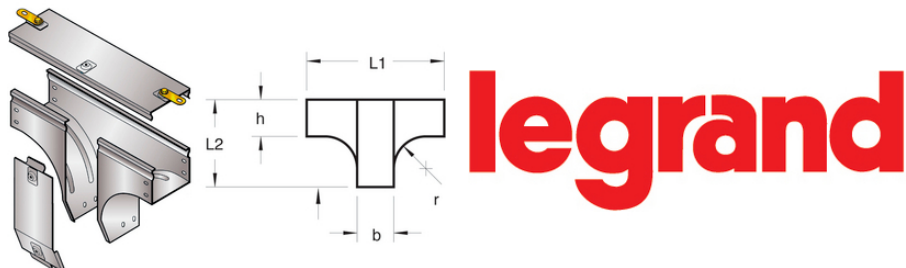

Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T-avgrening nedåtriktad med sidbyte

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

T-avgrening nedåtriktad med sidbyte

Art nr	E-nummer	Benämning	h	b	L1	L2	Förp (st)	r	Vikt (kg)
Höjd 50 mm									
83183560	1178671	31AXB050Z	-	50	150	100	4	-	-
83188315	-	LG-AX075Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 75X75	80	77	397	245	2	100	1,6
83188316	-	LG-AX100Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 100X7	80	101	420	275	2	100	2
83188317	-	LG-AX150Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 150X75	80	151	470	305	2	100	2,8
83188318	-	LG-AX200Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 200X75	80	201	520	305	2	100	3,6
83188319	-	LG-AX300Z NEDÅT-T MED SIDBYTE 300X75	80	301	620	365	1	100	5,5