


T-avgrening nedåtriktad

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

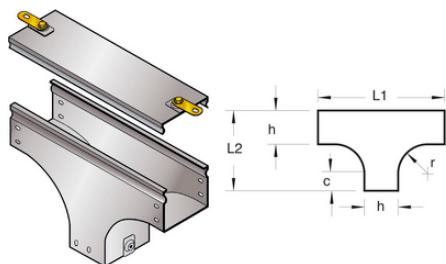

legrand



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T-avgrening nedåtriktad

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Höjd 50 mm. Alla mått i mm.

T-avgrening nedåtriktad

Art nr	Benämning	h	b	c	L1	L2	r	Vikt (kg)	Förp (st)
Höjd 50 mm									
83183555	31AWB050Z NE DÅTRIKTAT-T 50X50	50	50	30	150	100	20	0,31	4
Höjd 75 mm									
83188310	LG-AW075Z NE DÅTRIKTAT-T 75X75	80	77	55	464	273	136	1,3	2
83188311	LG-AW100Z NE DÅTRIKTAT-T 100X75	80	101	55	464	273	136	1,5	2
83188312	LG-AW150Z NE DÅTRIKTAT-T 150X75	80	151	55	464	273	136	1,8	2
83188313	LG-AW200Z NE DÅTRIKTAT-T 200X75	80	201	55	464	273	136	2,1	2
83188314	LG-AW300Z NE DÅTRIKTAT-T 300X75	80	301	55	464	273	136	2,8	1