


Avgrening innerstigare 45°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

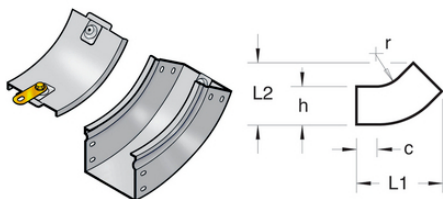

legrand



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendimirförzinkat utförande

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avgrening innerstigare 45°, rostfritt

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

Avgrening innerstigare 45°, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	c	L1	L2	r	Förp (st)
83186732	1177946	31ANC075X	75	30	177	127	100	1
83186733	1177947	31ANC100X	100	30	177	127	100	1
83186734	1177948	31ANC150X	150	30	177	127	100	1
83186735	1177949	31ANC200X	200	30	177	127	100	1
83186736	1177950	31ANC300X	300	30	177	127	100	1