


Avgrening innerstigare 90°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor.
Beställ direkt i vår webshop!

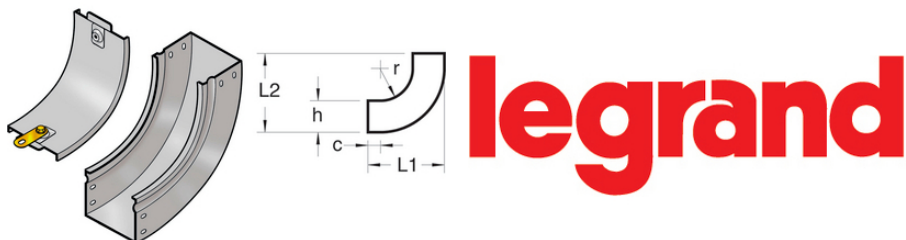

Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendsimirförzinkat utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Avgrening innerstigare 90°, rostfritt

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

Avgrening innerstigare 90°, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	c	L1	L2	r	Förp (st)
83186727	1177941	31AMC075X	75	30	205	205	100	1
83186728	1177942	31AMC100X	100	30	205	205	100	1
83186729	1177943	31AMC150X	150	30	205	205	100	1
83186730	1177944	31AMC200X	200	30	205	205	100	1
83186731	1177945	31AMC300X	300	30	205	205	100	1

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16