


L-avgrening innerstigare med högersväng 90°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

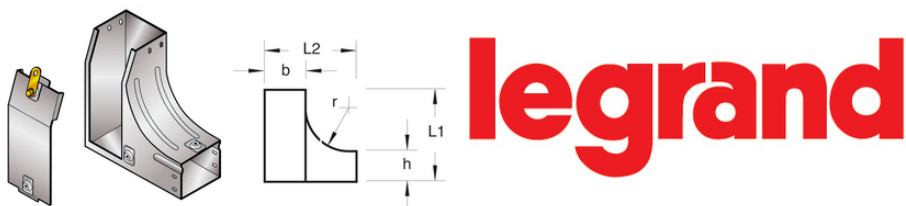




Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendsimirförzinkat utförande

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

L-avgrening innerstigare med högersväng 90°, rostfritt

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

L-avgrening innerstigare med högersväng 90°, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	L1	L2	r	Förp (st)
83186712	1177936	31AGC075X	75	207	207	100	1
83186713	1177937	31AGC100X	100	237	230	100	1
83186714	1177938	31AGC150X	150	267	280	100	1
83186715	1177939	31AGC200X	200	267	330	100	1
83186716	1177940	31AGC300X	300	327	430	100	1

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16