


## L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor.  
Beställ direkt i vår webshop!

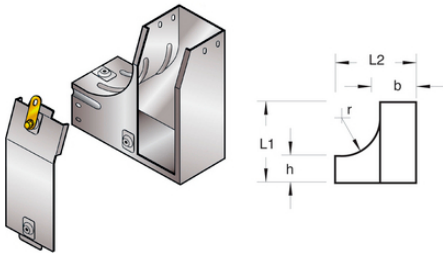

# legrand



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

### Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

### Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

### Övrigt

Finns även i Zendsimirförzinkat utförande

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°, rostfritt

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan  
Andra storlekar vid förfrågan

### Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

**L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°, rostfritt**

Art nr	E-nummer	Benämning	b	L1	L2	r	Förp (st)
83186707	1177931	31AFC075X	75	207	207	100	1
83186708	1177932	31AFC100X	100	237	230	100	1
83186709	1177933	31AFC150X	150	267	280	100	1
83186710	1177934	31AFC200X	200	267	330	100	1
83186711	1177935	31AFC300X	300	327	430	100	1

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16