


Skarvstycke, rostfritt

Höjd 75 mm, levereras med skruvar

Skarvstycke i rostfri stålplåt AISI 304 till kanaler/kabelrännor. Finns även i syrafast rostfritt utförande AISI 316 vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

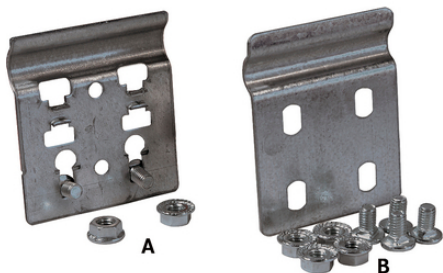

legrand

CE



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Tillbehör till raka kanaler och avgreningar, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendsimirförzinkat utförande
AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Senaste uppdatering (01.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Skarvstycke, rostfritt

Leveransomfattning

Levereras med skruvar

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Skarvstycke, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	Förp (st)
Skarvstycke A			
83186839	1179596	31X9CG73L	20
Skarvstycke B			
83186838	1179595	31X9CG71X	20

Senaste uppdatering (01.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16