
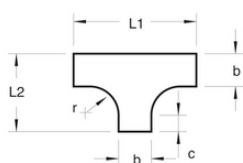


T-avgrening liggande, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor.
Beställ direkt i vår webshop!

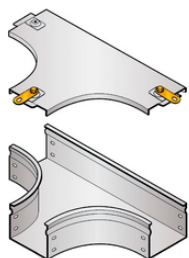

legrand



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendimirförzinkat utförande
AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T-avgrening liggande, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	c	L1	L2	r	Förp (st)
83186747	1177640	31ASC075X	75	30	335	205	100	1
83186748	1177641	31ASC100X	100	30	360	230	100	1
83186749	1177642	31ASC150X	150	30	410	280	100	1
83186750	1177643	31ASC200X	200	30	460	330	100	1
83186751	1177644	31ASC300X	300	30	560	430	100	1