


T-avgrening uppåtriktad med sidbyte, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

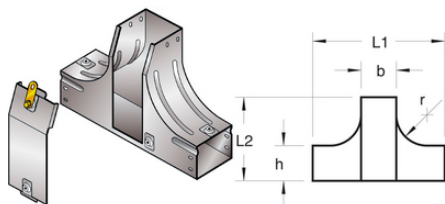

legrand



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

Finns även i Zendimirförzinkat utförande

AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

Inklusive lock och jordbleck

Senaste uppdatering (17.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T-avgrening uppåtriktad med sidbyte, rostfritt

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Alla mått i mm.

T-avgrening uppåtriktad med sidbyte, rostfritt

Art nr	E-nummer	Benämning	b	L1	L2	r	Förp (st)
83186702	1179581	31ADC075X	75	337	207	100	1
83186703	1179582	31ADC100X	100	360	237	100	1
83186704	1179583	31ADC150X	150	410	267	100	1
83186705	1179584	31ADC200X	200	460	267	100	1
83186706	1179585	31ADC300X	300	560	337	100	1