


FireFighter 400-series - Oskärmad datakabel

Halogenfri, oskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 22-AWG 12

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgasen i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
Liten ytterdiameter sparar plats

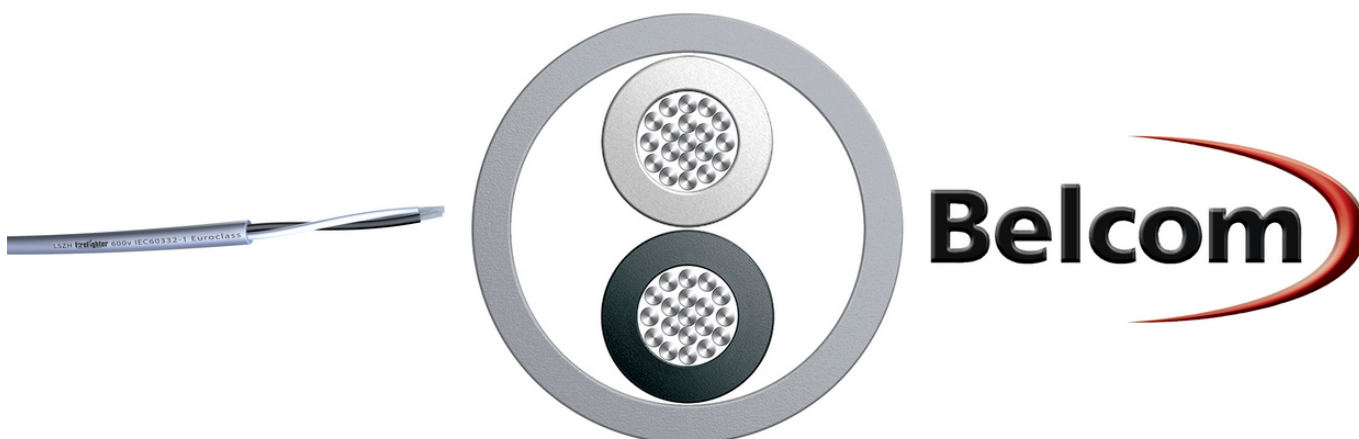

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgasen i händelse av brand
Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
Liten ytterdiameter sparar plats
UV-beständig

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Både i kommersiella byggnader och inom industrin

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
UV-beständig enligt ISO-4892-2/A

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 400-series - Oskärmad datakabel

CPR-klass: Dca-s2-d2-a1. Mer info: lapp.se > service > CPR

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar

Ledarisolation av halogenfri blandning. Ledarna partvinnade

Ytermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Tekniska data

Ledaridentifikation: Svart + vit

Drifttoppspänning: 600 V

Temperaturområde: -20°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

1-par med AWG 12, 14, 18 eller 20 kan offereras mot anmodan.

FireFighter 400-series - Oskärmad datakabel

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067635	4956820	8471NH	1 x 2 x 16	7	51