


FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel för LONWorks®

Halogenfri, skärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 22 för LONWorks®

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av solid blank koppar.

Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
Liten ytterdiameter sparar plats

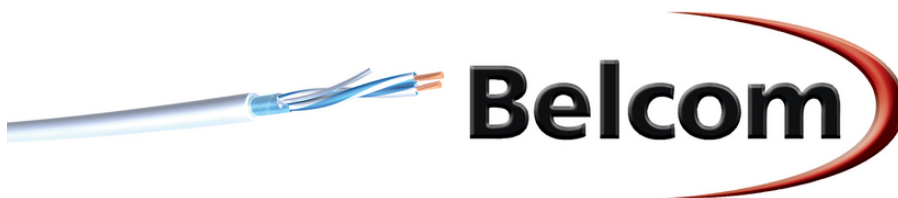

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Både i kommersiella byggnader och inom industrin
För EMC-känsliga miljöer
Lämplig för gränssnitt LONWorks®

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel för LONWorks®

CPR-klassificerad enligt Eca

Design/Utförande

Ledare av solid blank koppar
Ledarisolation av Polyetylen (PE). Ledarna partvinnade
Al-folie med förtent solid biledare
Ytermantel av halogenfri blandning SHF-1, vit

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Par 1: Blå/vit + vit/blå Par 2: Orange/vit + vit/orange
Drifttoppspänning:	600 V
Temperaturområde:	-20°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel för
LONWorks®**

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067319	4957030	7703NH	1 x 2 x 22	4,6	28
83067320	4957050	7704NH	2 x 2 x 22	6,5	41

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16