


FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel

Halogenfri, skärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 12-AWG 22

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgasen i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
Liten ytterdiameter sparar plats

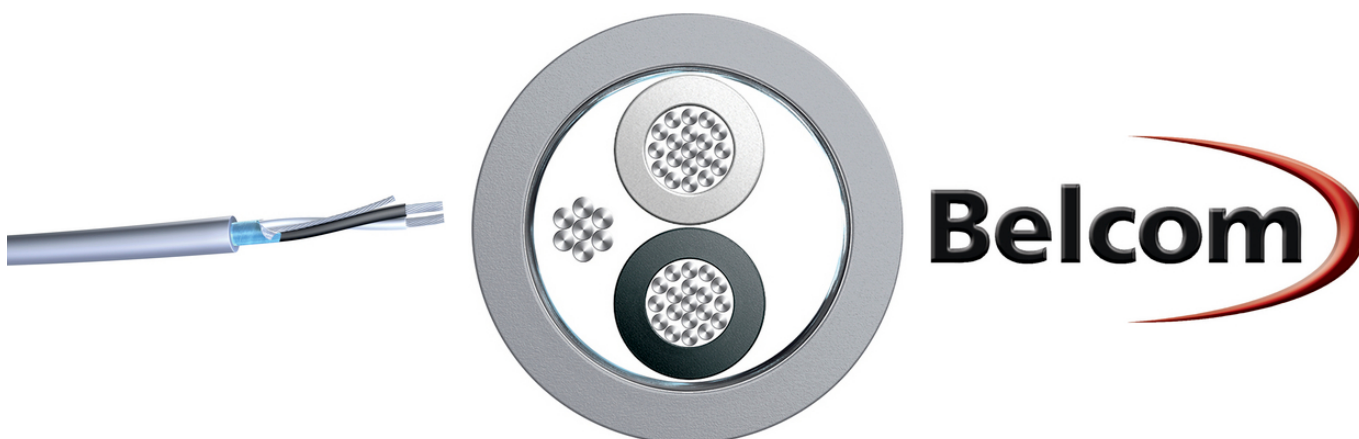

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgasen i händelse av brand
Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
Liten ytterdiameter sparar plats

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Både i kommersiella byggnader och inom industrin
För EMC-känsliga miljöer
Lämplig för exempelvis gränssnitt EIA-RS-232

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel

CPR-klassificerad enligt Eca

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av Polyetylen (PE). Ledarna partvinnade
Al-folie med förtent fintrådig biledare
Ytermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svart + vit
Drifttoppspänning:	600 V
Temperaturområde:	-20°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

1-par med AWG 16, 14 eller 12 kan offereras mot anmodan.

FireFighter 410-series - Skärmad partvinnad datakabel

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067666	4957230	8761NH	1 x 2 x 22	5,1	26
83067667	4957240	8762NH	1 x 2 x 20	5,2	33
83067663	-	8760NH	1 x 2 x 18	6	45