


FireFighter 420-series - Parskärmad partvinnad datakabel

Halogenfri, parskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 22-AWG 20

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
Liten ytterdiameter sparar plats

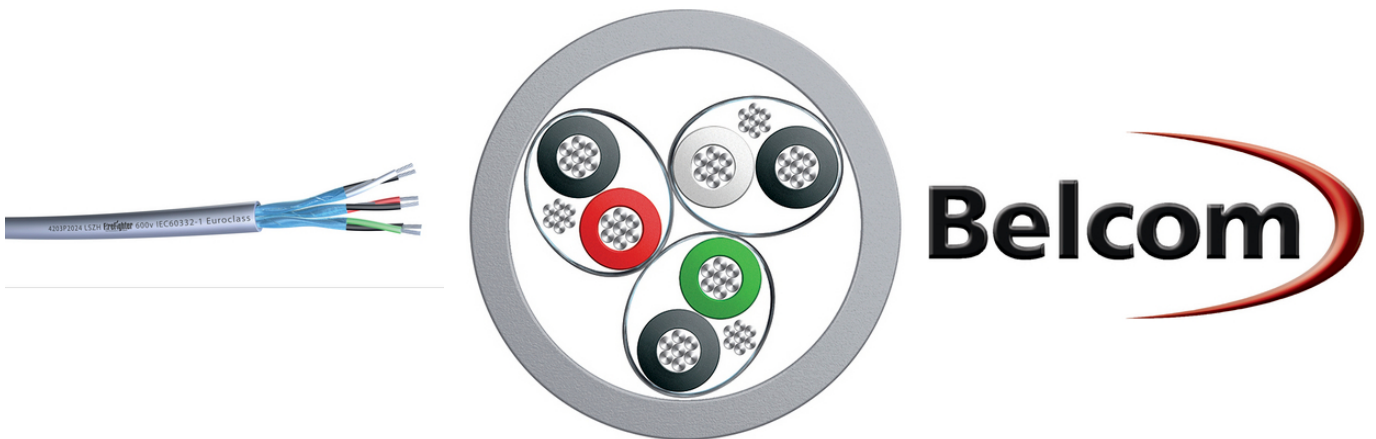

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
Liten ytterdiameter sparar plats
Design för att skydda känsliga signaler från elektromagnetiska störningar samt att eliminera crosstalk

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Både i kommersiella byggnader och inom industrin
För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3 (endast 83067150 och 83067676)

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 420-series - Parskärmad partvinnad datakabel

Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
CPR-klassificerad enligt Eca

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av Polypropylen (PP). Ledarna partvinnade
Al-folie över varje par med förtent fintrådig biledare för varje par (undantag 83067150; endast en gemensam biledare)
Yttermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	83067150 - Par 1: Svart+röd. Par 2: Vit+grön Övriga - Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1
Drifttoppspänning:	600 V
Temperaturområde:	-20°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Vid förfrågan kan vi offerera upp till 15-par med samma design.

FireFighter 420-series - Parskärmad partvinnad datakabel

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067150	4956860	8723NH	2 x 2 x 22	4,6	30
83067676	-	8777NH	3 x 2 x 22	7	60
83067396	-	9873NH	3 x 2 x 20	8,7	75
83067397	-	9874NH	6 x 2 x 20	11,3	142

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16