


## Trippelskärmad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC

Datakabel med mångledare i PVC, lämplig för EIA RS- 232 och 422-installationer. För extra EMC-känsliga miljöer. Brandspridningsklass FT-4. Beställ direkt.

### Info

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar  
Partvinnad och parskärmad datakabel med dubbel gemensam skärm  
UL-godkänd för export till Nordamerika

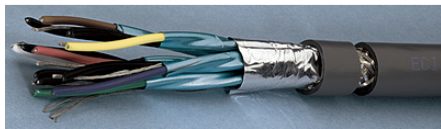

# Belcom



Supplementary automation components from Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Störningssignaler

### Fördelar

Partvinnad och parskärmad skärmad datakabel med dubbel gemensam skärm  
För extra EMC-känsliga miljöer  
UL-godkänd för export till Nordamerika

### Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar  
Lämplig för EIA RS- 232 och -422-installationer

### Standarder/Godkännanden

UL-listed CMG

Senaste uppdatering (11.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Trippelskärmad datakabel AWG 24

UL/CSA AWM style 2493  
Brandspridningsklass FT-4

### Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar  
Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna parvis tvinnade  
Al-folie över varje par med förtent biledare samt gemensam Al-folie och förtent kopparfläta  
Ytermantel av PVC, grå  
Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1

### Tekniska data

Kapacitans:	Ledare/ledare: 41 pF/m Ledare/skärm: 72,2 pF/m
Drifttoppspänning:	150 V
Impedans:	100 Ohm
Färg:	För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Trippelskärmad datakabel AWG 24**

Art nr	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Färgkod (ECI)	Ytterdiameter (mm)	Vikt (kg/km)
Datakabel med UL/CSA godkännande					
83067588	8162	2 x 2 x 24	3	7,9	92
83067589	8163	3 x 2 x 24	3	8,5	102
83067590	8164	4 x 2 x 24	3	9,1	121

Senaste uppdatering (1.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16