

SJEOOW, SEOOW

UL-listad anslutningskabel av gummi, för den nordamerikanska marknaden


UL-listad anslutningskabel i gummi, godkänd även för den nordamerikanska marknaden. Brandspridningsklass FT-2 se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Mekaniskt stark anslutningskabel, UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika

Handhållna maskiner, god draghållfasthet och åldringsbeständighet

Anslutning av kraft till maskiner, god beständighet mot oljor och vatten

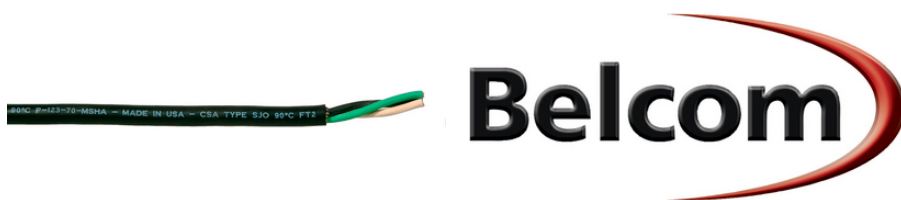

Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Mekaniskt stark anslutningskabel UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika

God beständighet mot oljor och vatten

God draghållfasthet och åldringsbeständighet

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SJEOOW, SEOOW

Användningsområden

Handhållna maskiner
Mobila utrustningar
Anslutning av kraft till maskiner

Produktegenskaper

Brett temperaturområde: -50 °C till +105 °C
UV-beständig
Vattenresistent

Standarder/Godkännanden

UL 62 samt CSA C 22.2-49
Brandspridningsklass FT-2

Design/Utförande

Fintrådiga ledare av blank koppar
Ledarisation av TPE
Ytermantel av TPE, Svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	2-ledare: svart, vit 3-ledare: svart, vit, grön 4-ledare: svart, vit, röd, grön Grön används enbart som jordledare
Märkspänning Uo/U:	SJEOOW: 300 V SEOOW: 600 V
Temperaturområde:	Flexibel: -50 °C till +105 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SJEOW, SEOOW

Art nr	Antal ledare och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
SJEOW			
83076050	2 x 18	7,6	64
83076051	3 x 18	8	80
83076052	4 x 18	8,8	98
83076053	2 x 16	8,25	79
83076055	4 x 16	9,55	117
83076056	2 x 14	9,12	102
83076057	3 x 14	9,9	125
83076058	4 x 14	10,62	158
83076059	2 x 12	10,8	141
83076060	3 x 12	11,68	188
83076061	4 x 12	12,47	237
83076062	2 x 10	14,35	259
83076063	3 x 10	15,21	328
83076064	4 x 10	16,64	399
SEOOW			
83076069	3 x 16	9,91	120
83076070	4 x 16	10,67	147
83076072	3 x 14	13,91	222
83076073	4 x 14	15,23	272
83076075	3 x 12	16,4	296
83076076	4 x 12	17,9	360
83076078	3 x 10	18	372
83076079	4 x 10	19,34	471