

## Marine2Com YOZ2c 250 V

Partvinnad och parskärmad datakabel med gemensam folieskärm och kopparfläta


Marint godkänd hydrolysisbeständig kabel för kontroll, tele- och datakommunikation. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

### Info

Halogenfri med mycket bra brandegenskaper

Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

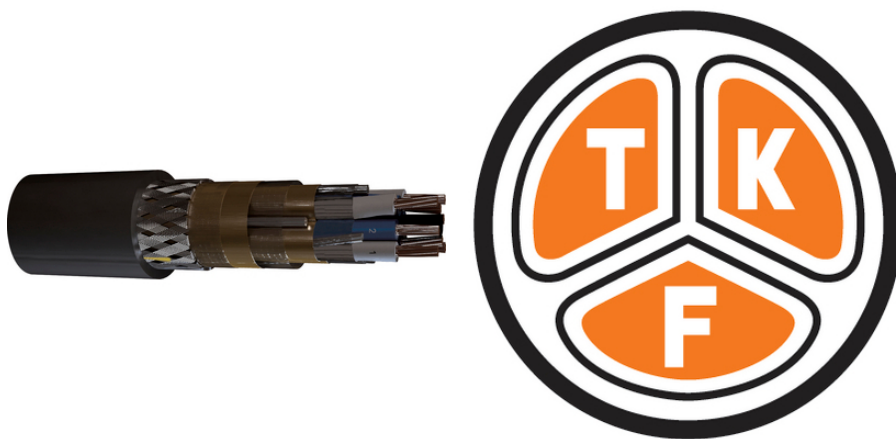

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



Störningssignaler

### Fördelar

Partvinnad dubbelskärmad datakabel med marina godkännanden

Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

### Användningsområden

Senaste uppdatering (16.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Marine2Com YOZ2c 250 V

Kontroll, tele- och datakommunikation

### Produktegenskaper

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta

### Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-376

### Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt

Ledare parvis tvinnade

Al-skärm med biledare runt varje par samt en gemensam fläta av förtent koppar

Ytermantel av polyolefin, mörkgrå

### Tekniska data

Ledaridentifikation: Blå + vit, med siffror

Drifttoppspänning: 250 V

Minsta böjningsradie: 4 x kabeldiametern

Provspänning: 1500 V

Temperaturområde: Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C

Ledartemperatur max: 90 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Marine2Com YOZ2c 250 V**

| Art nr  | Antal ledare och mm <sup>2</sup> per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1112053 | 2 X 2 X 0,75                                | 11,2                | 90                  | 161          |
| 1112054 | 4 X 2 X 0,75                                | 12,8                | 133                 | 230          |
| 1112055 | 6 X 2 X 0,75                                | 15,3                | 182                 | 329          |
| 1112056 | 7 X 2 X 0,75                                | 15,3                | 201                 | 335          |
| 1112057 | 10 X 2 X 0,75                               | 18,5                | 322                 | 460          |
| 1112058 | 14 X 2 X 0,75                               | 20,7                | 412                 | 590          |
| 1112059 | 19 X 2 X 0,75                               | 23,9                | 546                 | 782          |
| 1112060 | 24 X 2 X 0,75                               | 26,5                | 662                 | 956          |
| 1112061 | 30 X 2 X 0,75                               | 29,3                | 798                 | 1151         |
| 1112062 | 37 X 2 X 0,75                               | 32,5                | 941                 | 1437         |