

MarineFlex YOZp 0,6/1 kV

Fintrådig skärmad kraftkabel med innermantel


Extra flexibel skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden. Mekaniskt stark mot nötning, bra kemisk beständighet. Se teknisk data, beställ i webshopen.

Info

För enklare installation i trånga utrymmen

Halogenfri, mycket bra brandegenskaper

Korrosiva gaser (IEC 60754-2), rökutveckling (IEC 61034-1/2), brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

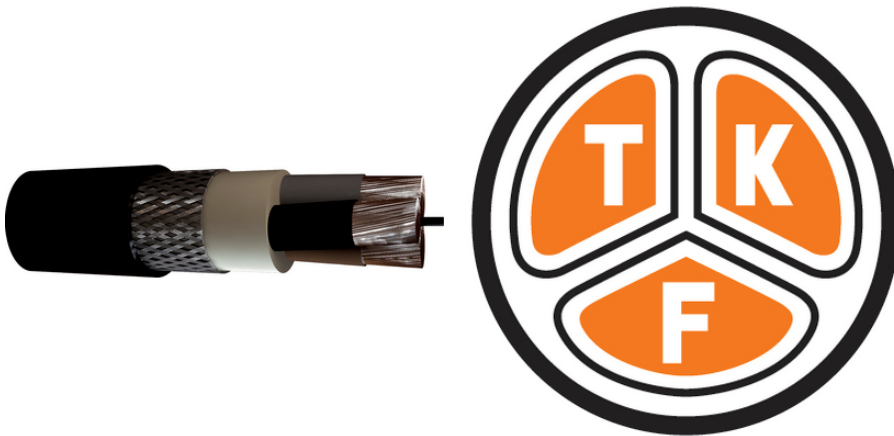

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Extra flexibel skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden

Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

För enklare installation i trånga utrymmen

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineFlex YOZp 0,6/1 kV

Användningsområden

Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Produktgenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysbeständig

UV-beständig

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppar

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, färgmärkta

Innermantel av halogenfritt material

Fläta av förtent koppar

Ytermantel av polyolefin, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:

VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning U_o/U:

0,6/1 kV

Minsta böjningsradie:

4 x kabeldiametern

Provspänning:

3500 V

Temperaturområde:

Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C

Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MarineFlex YOZp 0,6/1 kV

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1111997	1 X 35	13,2	382	457
1111998	3 X 35	26,9	1097	1645
1111999	4 X 35	29,6	1420	2025
1112000	1 X 50	14,9	520	604
1112001	3 X 50	30,7	1510	2195
1112002	4 X 50	34,2	1974	2742
1112003	1 X 70	17,1	715	817
1112004	3 X 70	36	2163	3123
1112005	4 X 70	39,6	2808	3824
1112006	1 X 95	18,7	926	1029
1112007	3 X 95	39,7	2797	3898
1112008	4 X 95	43,8	3658	6424
1112009	1 X 120	20,7	1155	1274
1112010	3 X 120	43,9	3527	4881
1112011	1 X 150	23	1424	1586
1112012	3 X 150	49,1	4302	6123
1112013	1 X 185	28,1	1705	2161
1112014	3 X 185	60,1	5143	8645
1112015	1 X 240	31,5	2311	2774
1112016	3 X 240	67,4	6955	11151

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16