


MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Fåtrådig kraftkabel med innermantel

Lättskalad hydrolyysbeständig och UV-beständig kraftkabel. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Kraft- och styrkabel med marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
UV-beständig för utomhusapplikationer

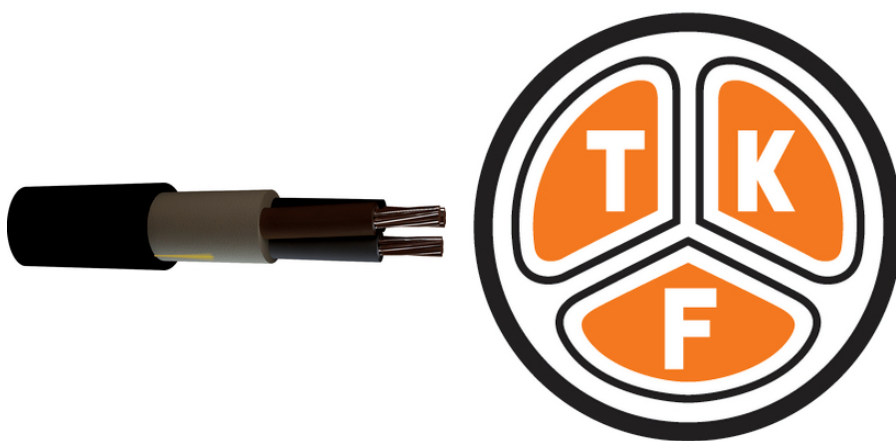

Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Kraft- och styrkabel med marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
UV-beständig för utomhusapplikationer

Användningsområden

Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Produktegenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

UV-beständig

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, färgmärkta

Innermantel av halogenfritt material

Ytermantel av polyolefin, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:

VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning U₀/U:

0,6/1 kV

Minsta böjningsradie:

4 x kabeldiametern

Provspänning:

3500 V

Temperaturområde:

Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C

Ledartemperatur max: 90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Marineline+ YZp 0,6/1 kV

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1111926	2 x 1,5	9	28	120
1111927	3 x 1,5	9	41	125
1111996	3 G 1,5	9	41	125
1111928	4 x 1,5	9,7	54	143
1111995	4 G 1,5	9,7	54	143
1111929	5 x 1,5	10,7	68	176
1111930	2 x 2,5	9,4	44	139
1111931	3 x 2,5	10,2	67	170
1111993	3 G 2,5	10,2	67	170
1111932	4 x 2,5	11,2	89	204
1111992	4 G 2,5	11,2	89	204
1111933	5 x 2,5	12,5	111	254
1111991	5 G 2,5	10,7	111	176
1111934	2 x 4	10,8	76	195
1111935	3 x 4	11,8	114	241
1111936	4 x 4	11,9	157	223
1111937	2 x 6	12,2	117	270
1111938	3 x 6	12,8	175	321
1111939	4 x 6	14	233	392
1111940	2 x 10	13,9	191	385
1111941	3 x 10	14,8	287	478
1111942	4 x 10	16,1	383	592
1111943	2 x 16	16,2	290	561
1111944	3 x 16	17,1	435	698
1111945	4 x 16	18,4	579	854
1111946	2 x 25	20,1	457	867
1111947	3 x 25	21	685	1055
1111948	4 x 25	23,2	914	1336