


MarineSignal YOZs 250 V

Datakabel med skärmläta

Skärmd datakabel med reducerad diameter för enklare installation i trånga utrymmen, marina godkännanden. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Ledare av fåtrådig förtent koppartråd, hydrolysbeständig och EMC-skärmd
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

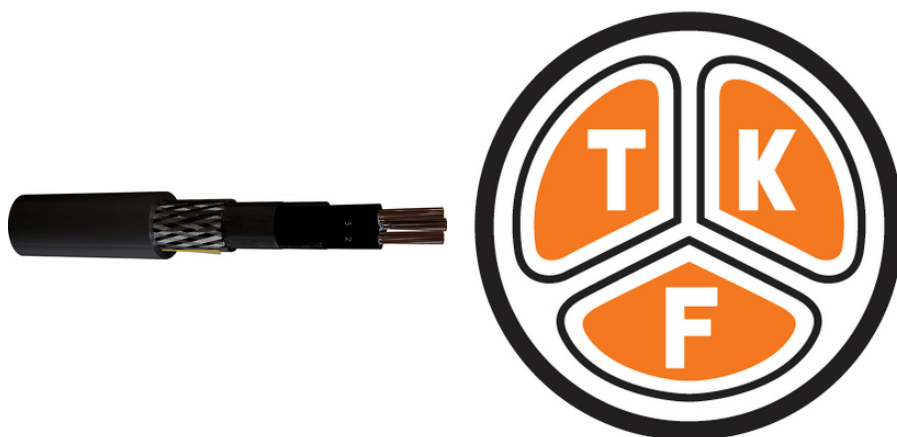

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



Störningssignaler

Fördelar

Skärmd datakabel med reducerad diameter samt marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
För enklare installation i trånga utrymmen

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineSignal YOZs 250 V

Användningsområden

Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysbeständig

EMC-skärmad

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt

Filler av polyestertape

Fläta av förtent koppar

Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Tekniska data

Ledaridentifikation:

Siffermärkta ledare

Drifttoppspänning:

250 V

Minsta böjningsradie:

4 x kabeldiametern

Provspänning:

1500 V

Temperaturområde:

Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C

Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MarineSignal YOZs 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1111908	2 x 0,75	7,2	41	74
1111909	3 x 0,75	7,5	48	84
1111910	4 x 0,75	8	61	103
1111911	5 x 0,75	8,8	68	120
1111912	7 x 0,75	9,5	83	140
1111913	12 x 0,75	12,1	132	217
1111914	19 x 0,75	14,8	232	338
1111915	27 x 0,75	17,1	306	432
1111916	37 x 0,75	19,5	400	565
1111917	2 x 1,0	7,6	45	81
1111918	3 x 1,0	7,9	60	100
1111919	4 x 1,0	8,7	70	118
1111920	5 x 1,0	9,4	78	135
1111921	7 x 1,0	10,1	103	165
1111922	12 x 1,0	13	162	255
1111923	19 x 1,0	15,9	366	386
1111924	27 x 1,0	18,4	355	517
1111925	37 x 1,0	21,1	485	675

Senaste uppdatering (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16