

MarineSignal YZs 250 V

Datakabel


Datakabel med reducerad diameter för enklare installation i trånga utrymmen. Marina godkännanden. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Används i kontroll-, larm-, tele- och datakommunikation

Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

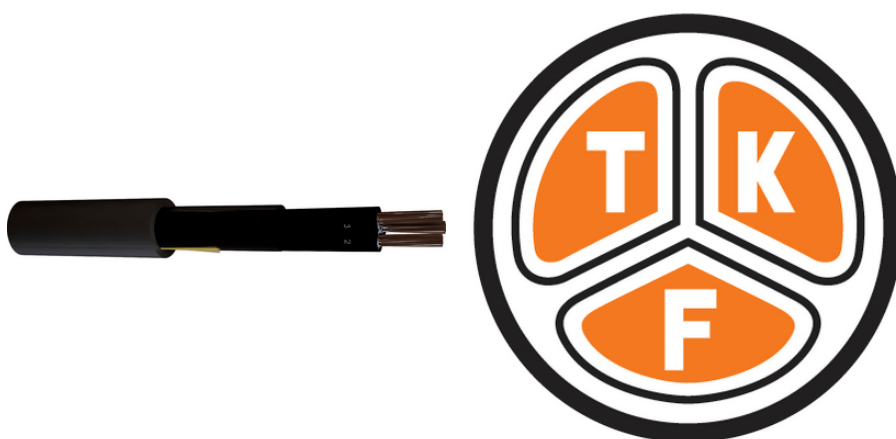

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent

Fördelar

Oskärmad datakabel med reducerad diameter samt marina godkännanden

Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper

Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

För enklare installation i trånga utrymmen

Användningsområden

Kontroll, larm, tele- och datakommunikation

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineSignal YZs 250 V

Produktegenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt

Filler av polyester tape

Ytermantel av polyolefin, mörkgrå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Siffermärkta ledare
Drifttoppspänning:	250 V
Minsta böjningsradie:	4 x kabeldiametern
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MarineSignal YZs 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1111890	2 x 0,75	6,3	14	44
1111891	3 x 0,75	6,6	22	54
1111892	4 x 0,75	7,1	28	65
1111893	5 x 0,75	7,7	35	80
1111894	7 x 0,75	8,6	50	102
1111895	12 x 0,75	11,2	85	165
1111896	19 x 0,75	13,5	135	240
1111897	27 x 0,75	15,8	191	332
1111898	37 x 0,75	18,2	262	443
1111899	2 x 1,0	6,7	18	50
1111900	3 x 1,0	7	27	62
1111901	4 x 1,0	7,6	37	76
1111902	5 x 1,0	8,5	45	98
1111903	7 x 1,0	9,2	63	120
1111904	12 x 1,0	12,1	108	195
1111905	19 x 1,0	14,8	171	294
1111906	27 x 1,0	17,3	243	406
1111907	37 x 1,0	20	333	542