

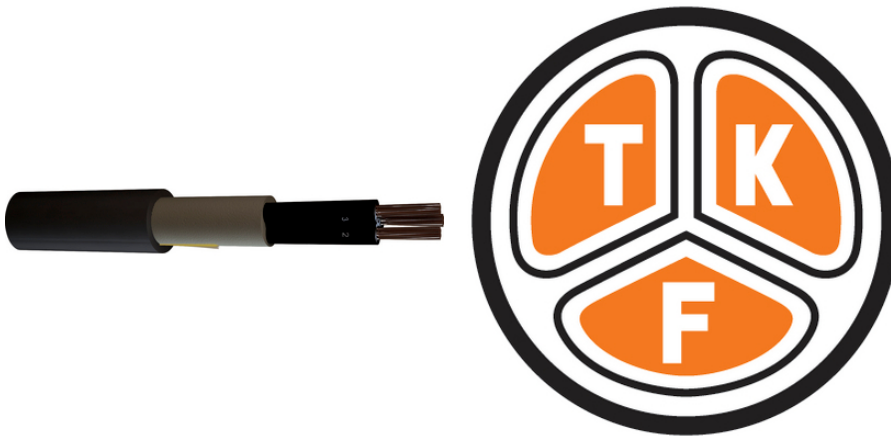
MarineSignal+ YZs 250 V






Datakabel med innermantel

Oskärmd marinkabel för dataöverföring. Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Hydrolysbeständig och marint godkänd



-  Kompletterande automationskomponenter från Lapp
-  Maskin- och anläggningkonstruktion
-  Flamhämmande
-  Halogenfri
-  Oljeresistent

Fördelar

Oskärmd datakabel med marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Användningsområden

Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

MarineSignal+ YZs 250 V

Produktegenskaper

Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)

Marint godkänd

Hydrolysisbeständig

Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS

IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

Ledare av fåtrådig blank koppartråd

Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt

Innermantel av halogenfritt material

Ytermantel av polyolefin, mörkgrå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Siffermärkta ledare
Drifttoppspänning:	250 V
Minsta böjningsradie:	4 x kabeldiametern
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C Ledartemperatur max: 90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

MarineSignal+ YZs 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1112017	2 x 0,75	6,7	14	64
1112018	3 x 0,75	7	22	72
1112019	4 x 0,75	7,5	28	84
1112020	5 x 0,75	8,2	35	100
1112021	2 x 1,0	7,3	18	78
1112022	3 x 1,0	7,5	27	86
1112023	4 x 1,0	8,2	37	100
1112024	5 x 1,0	8,9	45	120

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16