


CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K... med liten plintlåda

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

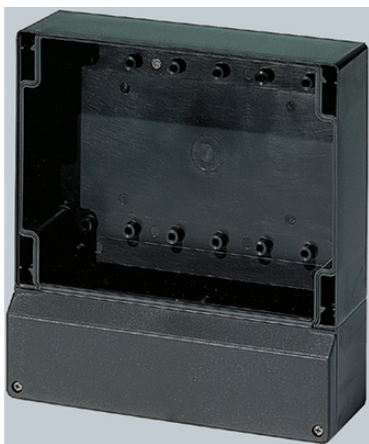

Låg vikt

Fördelar

Idealisk för väggmontering i applikationer där separat plintutrymme med eget lock behövs
Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65
RD...KSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete
Många fästpunkter, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor
Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

Ryggdel, plintlock, packningar och skruvar
RD...KSC, ryggdel, plintlock, packningar, skruvar, integrerade gångjärn med monterings material

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K... med liten plintlåda

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)	U	HP
83650524	RD 1000 K	Ryggdel med plintlåda	133,4	193	48	3	20
83650534	RD 2000 K	Ryggdel med plintlåda	184,2	193	48	3	30
83650544	RD 3000 K	Ryggdel med plintlåda	280,72	193	48	3	49
83650525	RD 1000 KSC	Ryggdel med plintlåda & gångjärn	133,4	193	48	3	20
83650535	RD 2000 KSC	Ryggdel med plintlåda & gångjärn	184,2	193	48	3	30
83650545	RD 3000 KSC	Ryggdel med plintlåda & gångjärn	280,72	193	48	3	49